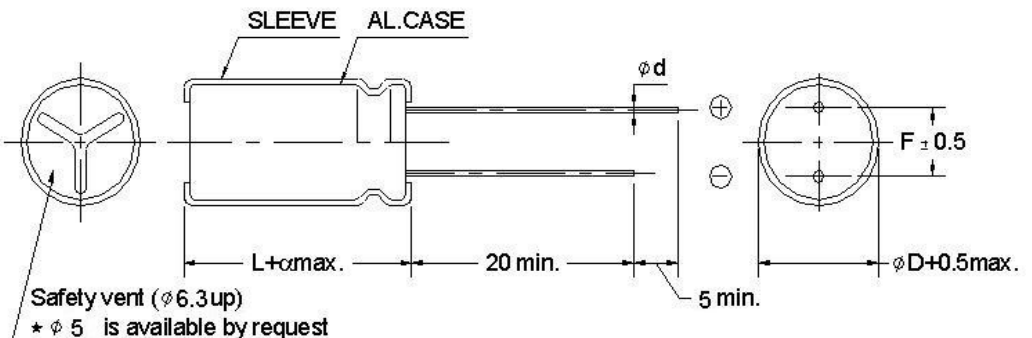


承認規格特性

規格	4.7uf/400v	尺寸	10*13	系列	黑體白字
TYPE'SDIMENSIONS(MM) 型狀及尺寸 					D: 10 L: 13 F: 5.0 d : 0.6 a : 0
工作電壓	400v	容量範圍	4.23~5.64uf	使用溫度	-40~105°C
漏電流 uA	$I \leq 52.6 \mu A$ 充電 1 分鐘後	損失角正切值 120Hz 20°C 120Hz/ 1v	$DF \leq 0.20$	等效阻抗 100kHz/1v	$\Omega \leq$
高溫負荷特性 105°C 加額 定電壓紋波 2000 小時	1. $I \leq$ 標準值 2. $\Delta C/C \leq 20\%$ 3. $\Delta CF/CF \leq 200\%$ %	高溫貯存特性 放置 2000 小 時	1. $I \leq$ 標準值 2 倍 2. $\Delta C/C \leq 20\%$ 3. $\Delta CF/CF \leq 200\%$	低溫特性	$\frac{Z-40^{\circ}C}{Z+20^{\circ}C} \leq$ 8
承認規格樣品測試數據					
編號	漏電流	容量	損失角正切	等效阻抗	
1	8.9	4.32	0.031		
2	9.6	4.65	0.034		
3	11.3	4.57	0.029		
4	10.8	4.49	0.031		
5	9.2	4.66	0.030		
6	8.5	4.64	0.031		
7	8.8	4.61	0.032		
8	9.0	4.63	0.033		
9	9.4	4.59	0.031		

10	8.9	4.62	0.034	
注：高頻低阻產品，需測等效阻抗，其它系列不要求此項				