

浙江步步精电子有限公司

承认书

客户名称: _____

品名规格: _____ 转换开关 115V-230V

客户料号: _____

公司料号: _____

执行标准: _____

制造厂商: _____ 浙江步步精电子有限公司

送样日期: _____

拟制	工程	品质	批准
陈志庚	杨凌辉	朱林义	

客户承认

工程	品质	审核	批准

认证编号:

公司全称:



联系人:

联系人 E-mail: sz-bbj@163.com

电话: 0755-82886755

传真: 0755-83214466

网站: www.cnbbj.com

地址: 深圳市宝安区福永街道大洋田福

 
安第二工业区 7 栋四楼




浙江步步精电子有限公司

目录

封面	(1)
目录	(2)
图纸	(3)
产品各规格参数	(4-5)

主要技术参数、性能

项 目	参 数
电 路 图	6P 0N-0N 
额定电压、电流	5A 250V AC
	10A 125V AC
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
接触电阻	$\leq 50m\Omega$
介电强度(极间)	$\geq 1500VAC/1min$
电器寿命	$\geq 1 \times 10^4$ 次
相对湿度	98% (40°C)

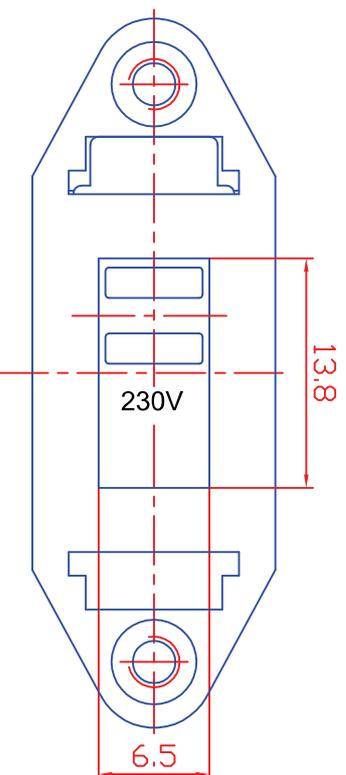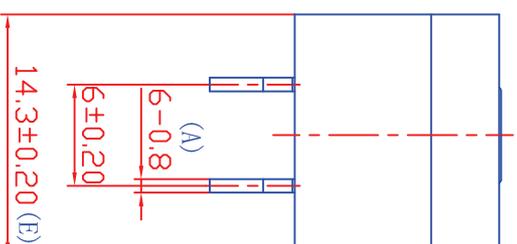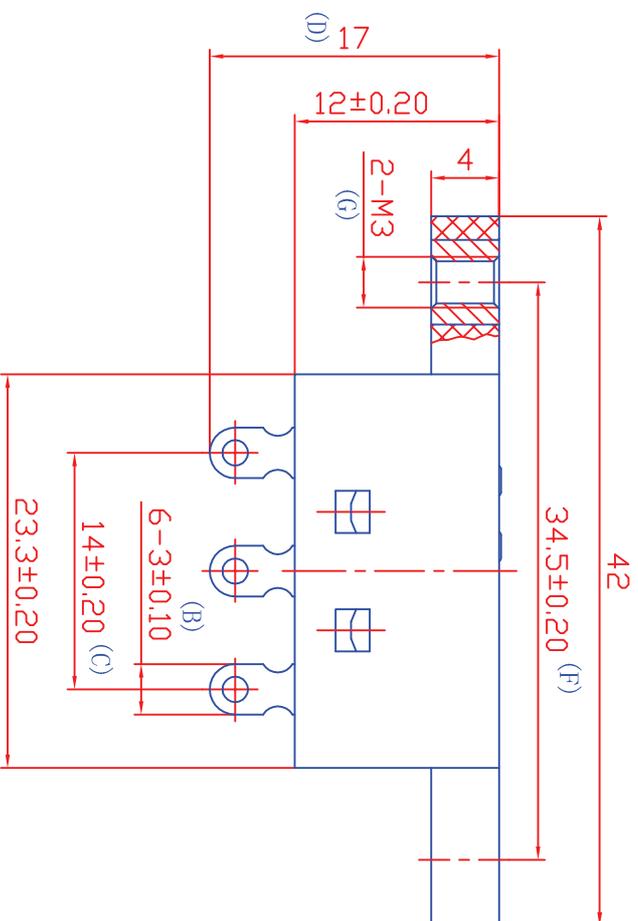

设计		标记	处数	更改文件名	签字	日期
审核						
图样标记		S	A	B		
重量		比例				
		2:1				
共 张		第 张		步步精电子有限公司		
				拨动开关		
				PBS-110-E		