


高压电容（直插）

22pF (220) $\pm 20\%$ 3KV


标称容量：22pF

容量允许偏差： $\pm 20\%$

额定电压：3KV

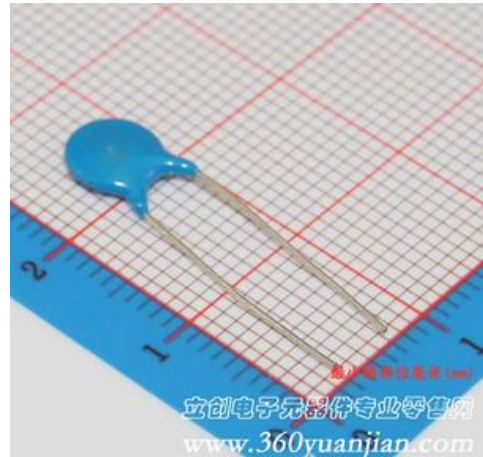

尺寸大小

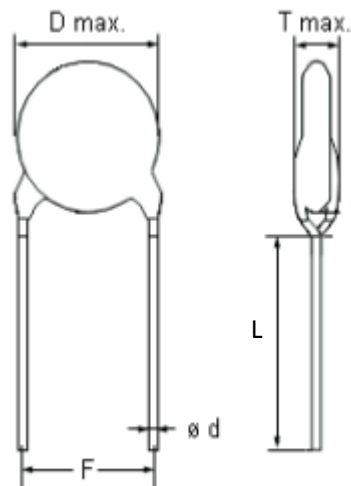

D: $5.0 \pm 0.5\text{mm}$ F: $5.0 \pm 0.5\text{mm}$ d: $0.50 \pm 0.06\text{mm}$ L: $17 \pm 0.5\text{mm}$ T: $\leq 4\text{mm}$