


高压电容（直插）

3.3nF (332) $\pm 20\%$ 2KV


标称容量：3.3nF

容量允许偏差： $\pm 20\%$

额定电压：2KV

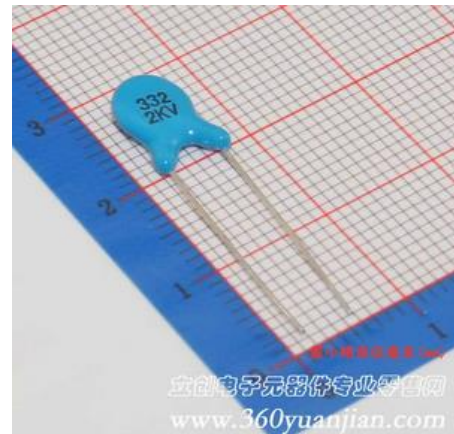

尺寸大小

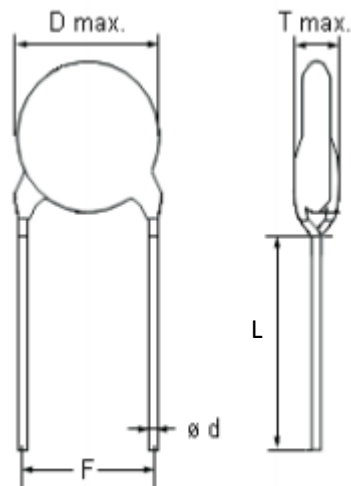

D: $5.0 \pm 0.5\text{mm}$ F: $5.0 \pm 0.5\text{mm}$ d: $0.50 \pm 0.06\text{mm}$ L: $19 \pm 0.5\text{mm}$ T: $\leq 4\text{mm}$