



1	2	3	4	5	6	7	8
编号	修改原因	制图	审核	批准			

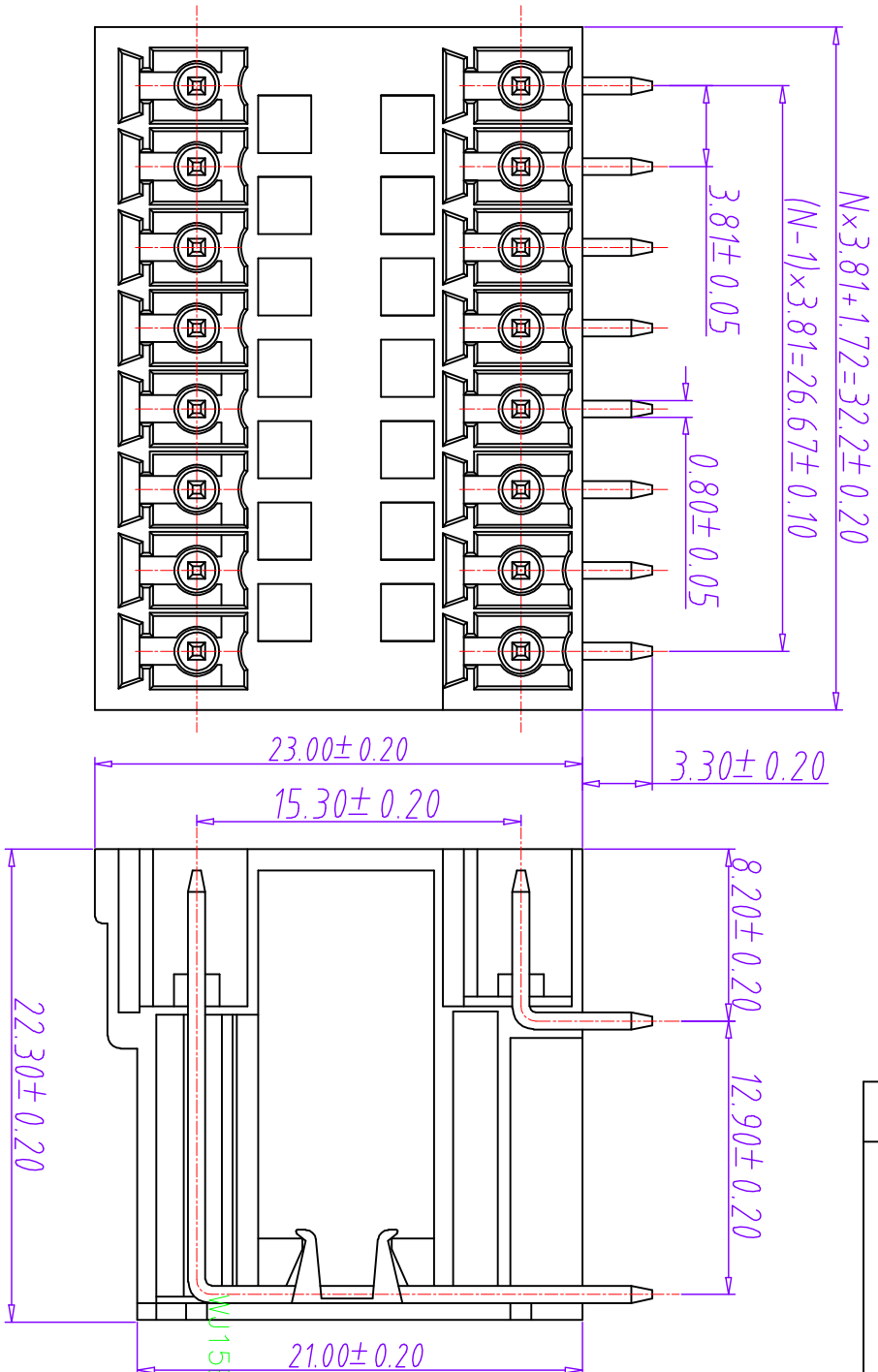

- 材质及电镀
 螺丝: W2, 铜, 镀锌
 簧片: 磷青铜, 镀镍
 方块: 黄铜, 镀镍
 塑件: PA66 UL94V-0
- 机械性能
 温度范围: -40° C +105° C
 瞬时温度: +250° C 5秒
- 电气性能
 额定电压: 300V
 额定电流: 8A
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘电阻: 5000MΩ / 1000V
 耐电压: AC2000V / 1Min
 使用线径: 28-16AWG 1.5mm²

编码原则:

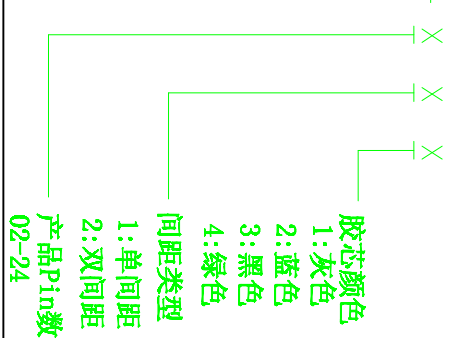

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°
图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1	图幅	1\1
图框编号			

投影法 品名 插拔式接线端子

单位 mm 3.81间距

纸张尺寸 A4 产品系列 WJ15EDGRH系列

宁波万基特高电子有限公司

NINGBO WANJITEGAO CO.LTD