


此商品对应的规格参数


HB9500-3P 黑色/直插

此商品实物图

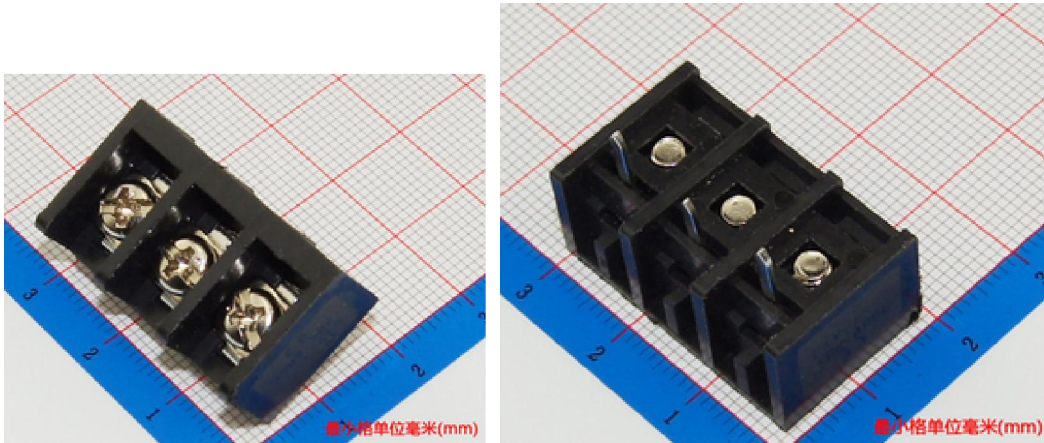

规格参数

间距：9.5mm；极数：2P-30P；额定电压/电流：300V/30A

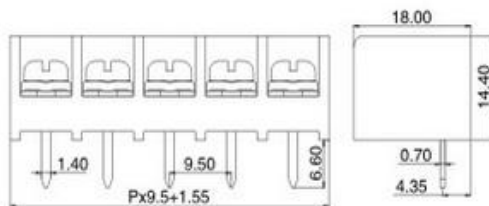

材质及电镀

间距：9.5mm
极数：2P-30P
螺丝：M4、钢、镀锌
端子：黄铜、镀锡
塑件：PA66.UL94V-0

性能

额定电压：300V
额定电流：30A
耐电压：AC2000V/1Min
使用线径：22-12 AWG
温度范围：-40℃~+105℃
最大锁紧扭力：10kg.cm

MATERIAL

Pitch: 9.5mm
Poles: 2P-30P
Screw: M4、Steel、Ni plated
Terminal: Brass、Tin plated
Housing: PA66. UL94V - 0

CAPABILITY

Rated voltage: 300V
Rated current: 30A
Withstanding voltage: AC2000V/1Min
Wire range: 22-12 AWG
Temperature: -40℃~+105℃
Max.Torque Value: 10kg.cm