




1	2	3	4	5	6	7	8
编号	修改原因	制图	审核	批准			

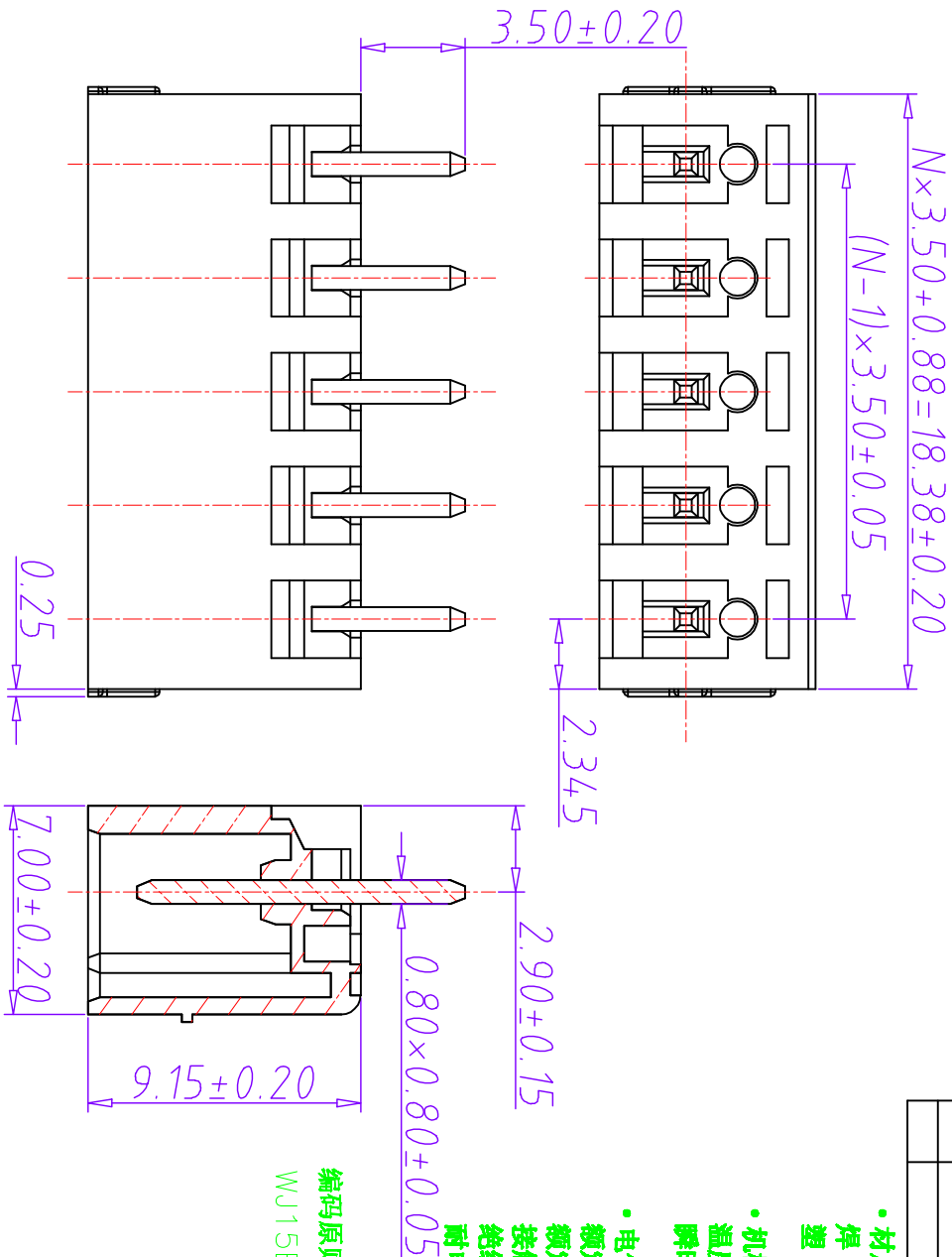

编码原则

WJ15EDGVC-3.50-XXXX

- 材料及电镀
焊针：黄铜，镀锡
塑件：PA66 UL94V-0
 - 机械性能
温度范围：-40° C+130° C
瞬时温度：+250° C 5秒
 - 电气性能
额定电压：300V
额定电流：8A
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：5000Ω\1000V
耐电压：AC2000V\1Min
- 客户下板类型
V: 180度直
胶芯颜色
B: 黑色 G: 绿色
端子电镀规格
0: 半金锡 6: 全锡
零件型号
P: 插头
产品Pin数
02-24

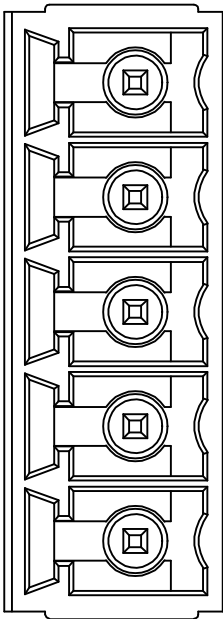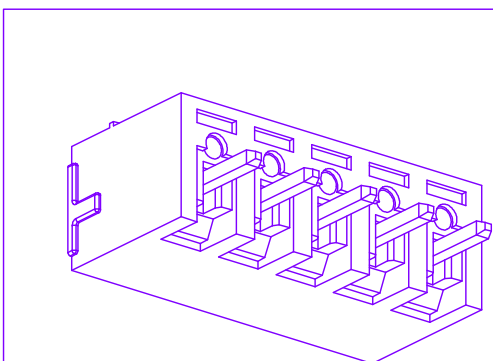

尺寸公差:

X, ±0.20
.X ±0.15
.XX ±0.10

角度公差:

X, ±2°
.X ±1.5°
.XX ±1°

投影法

单位 mm

纸张尺寸 A4

品名

插拔式接线端子
3.50间距

产品系列 WJ15EDGVC 系列

图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1		
图纸编号			

