

产品名称：2-24通道孔型连接器（防错）



订货号：4506xx

类型：多用途弹簧连接器

关税编号：8536909000

最小包数：

单片毛重：1.96g

RoHS




技术数据

层数	单层
通道数	2 ~ 24
间距	5.0mm
颜色	白灰色
连接技术	笼式弹簧接线技术
产品符合标准	IEC61984、UL1059、CSA-C22.2 No. 158 等
剥线长度	8 ~ 9mm
绝缘材料	PA66
阻燃等级 符合UL94	V0
额定电压V	250V
额定电流A	16A
接线面积mm ²	0.2 ~ 1.5
UL额定电压V	300V
UL额定电压流A	15A
UL接线面积AWG	24 ~ 16

尺寸图


尺寸图 (单位: mm)

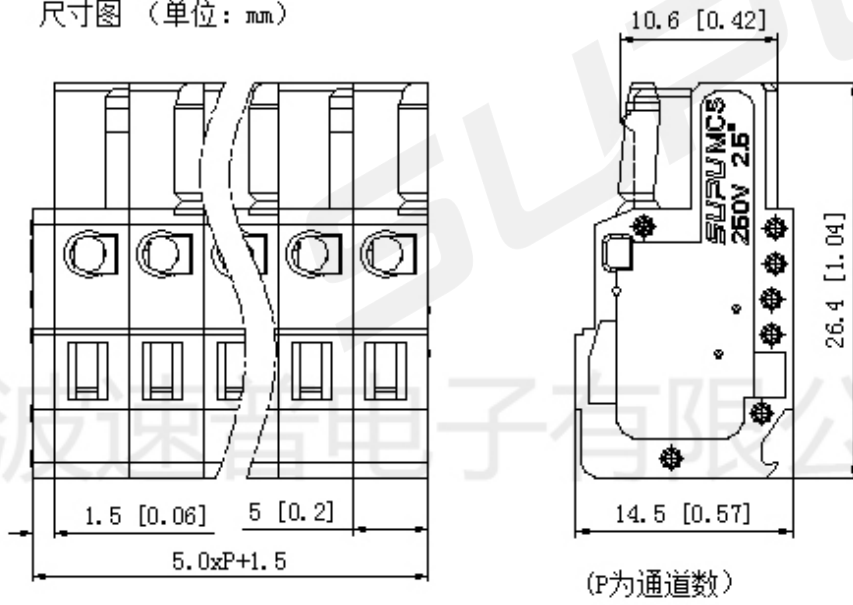

颜色

色标	名称	订货号

附件

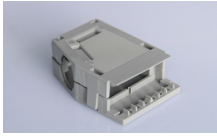

名称：450系列护线盒-
间距5.0
货号：4505XX




名称：简易接线工具（适用
于450、458、475、478孔针
型连接器）
货号：450021



名称：简易接线工具（适用
于450、475孔针型连接器）
货号：450014



名称：225系列绝缘型2插脚
梳妆跨接桥
货号：225332

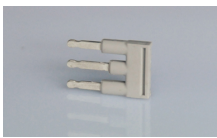

名称：225系列绝缘型3插脚
梳妆跨接桥
货号：225333



名称：拨码元件
货号：450015

联系方式

宁波速普电子有限公司(总部及生产基地)

地址：浙江省慈溪市坎墩兴镇街625号
邮编：315303
总机：+86 574-63288158
传真：+86 574-63288170
E-mail：askme@supu.cn
服务热线：400-626-6336
官方QQ：4006266336

国内业务部

电话：+86 574-63278818
传真：+86 574-63276687
E-mail：askme@supu.cn
http://www.supu-electric.com
官方QQ：4006266336

Foreing Trading

Tel：+86 574-63278855
Fax：+86 574-63276687
E-mail：askme@supu.cn
http://www.supu.cc
QQ：4006266336



官方微信