



实物展示

TX230-JK-20



物理参数


TX230-JK-20

序号	参数名称	参数值明细
1	天线型号	TX230-JK-20
2	规格尺寸	Ø 13.0 * 200 mm
3	平均重量	24 ± 1 g
4	形状特性	可弯折
5	外观颜色	白色
6	外壳材料	TPEE
7	天线接口	SMA-J (内螺纹内针)
8	线缆长度	-

电气参数

TX230-JK-20

序号	参数名称	参数值明细
1	频率范围	225 ~ 237.6 MHz (建议 230±5MHz 效果最佳)
2	最大增益	3 dBi
3	驻波比	≤ 1.5
4	功率容量	10 W
5	输入阻抗	50 Ω
6	极化形式	垂直极化
7	辐射方向	全向

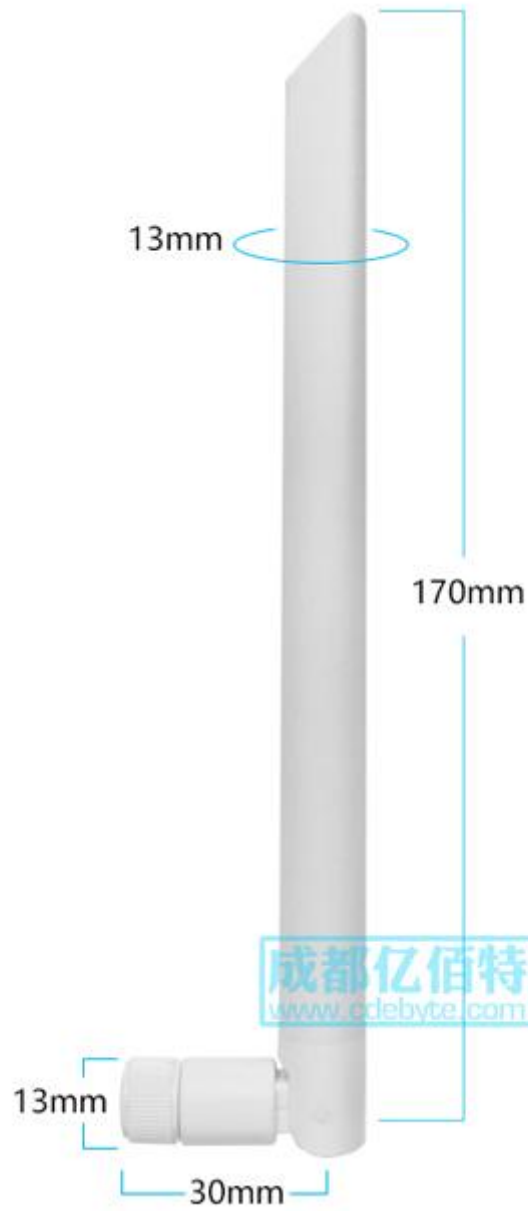

【测试仪器】：安捷伦 E5071C

【测试地点】：成都亿佰特电子科技有限公司

【当前温度】：26°C

