



■ 外形尺寸

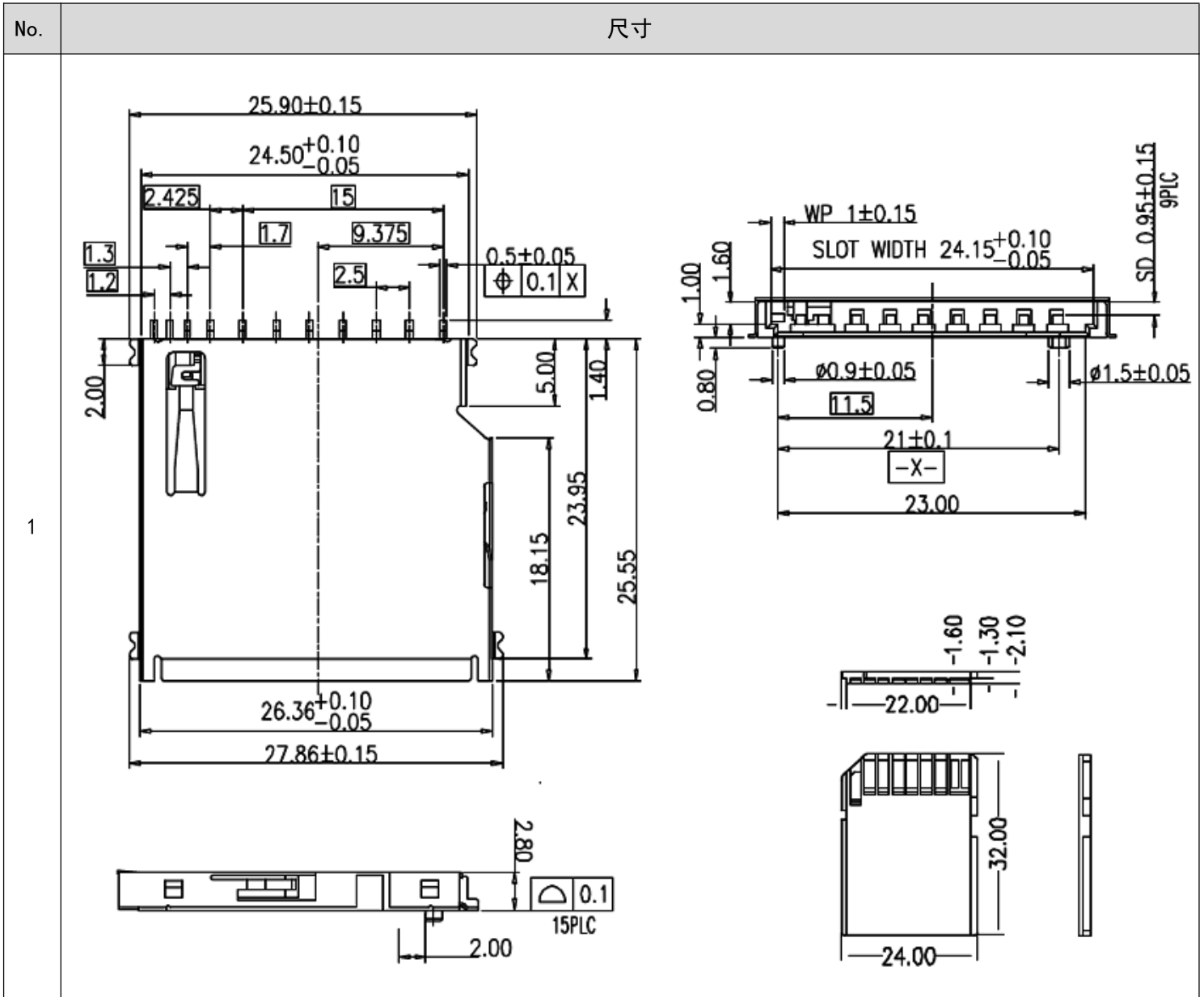

■ 安装尺寸

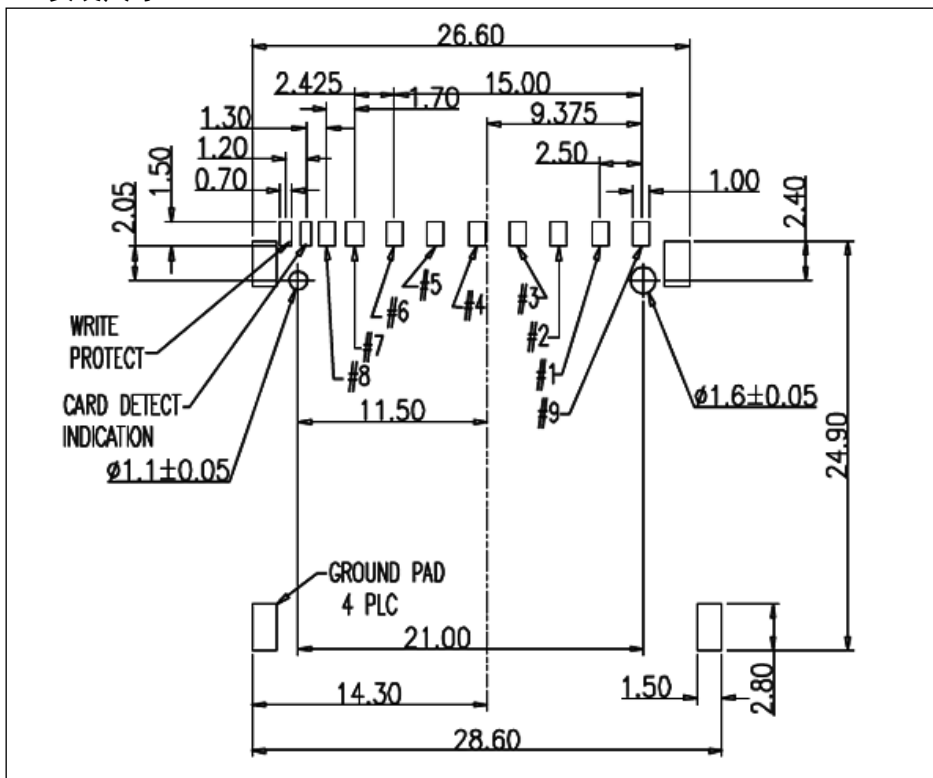

■ 端子[引脚]



■ 使用参数

项目		等级			
		A 级 [产品]	B 级 [产品]	C 级 [产品]	
电气性能	初期接触电阻	50mΩ max.	30mΩ max.	30mΩ max.	
	绝缘电阻	100mΩ min. 100V DC Skey/PD: 50mΩ min. 100V DC			
	耐电压	150V AC for 1min	100 V AC for 1min		
机械性能	端子强度	3N for 1 min.	2N for 1min.		
	操作强度	工作方向	5.0 N ±0.8N.		
		拉引方向	6.0 N ±1.0N.		
	耐振性能	10N	6N [条件: 全振幅 1.5mmX, Y, Z 方向 2H]		
	焊接耐热	手工焊接	350±10°C 3+ <sup>1</sup> S		300±10°C 3+ <sup>1</sup> S
		浸焊	270±10°C 10+ <sup>3</sup> S	260±5°C 10+ <sup>3</sup> S	260±5°C 5+ <sup>3</sup> S
		回流	260°C max 20S max	255°C max 10S max	255°C max 10S max
最大额定 [电阻负荷]		50V 20mA	30V 0.2A	30V 0.2A	
使用温度范围		-10°C to +60°C			
耐久性	无负荷寿命	10,000 Cycles	<b>6,500 Cycles</b>	5,000 Cycles	
	负荷寿命 [额定负荷]	8,000 Cycles 50mΩ max.	<b>5,500 Cycles</b> <b>30mΩ max.</b>	3,500 Cycles 30mΩ max.	
耐环境性能	耐寒性能	-40±2°C for 96h	-20±2°C for 96h		
	耐热性能	85±5°C for 96h	75±5°C for 96h		
	耐湿性能	40±2°C, 90 to 95% RH for 96h			

■ 廢棄處理

本品不屬於危害性廢棄物,須丟棄時可以委託回收商予以回收再生處理。

■ 運輸處理

運送時本產品不要直接與水、酸鹼性化學物質接觸,或放置於含有以上氣體環境中,並且需要注意會有滑落、側翻的危險發生;運輸過程中不能有碰撞或者擠壓,須保證溫度與濕度適中[常溫 25°C,濕度在 50°C 以內],不可導致材料變形或氧化。

注: A, C, W, X Unit:mm. 需做 [自动插入式贴纸] 包装请与本公司联系。