

1 型号：PLTB4 – XX –S- 7.62

(位数)

基座,


额定电压：600 V,

额定电流：25 A,

位数：2-12,


间距：7.62 mm,

颜色：绿色,

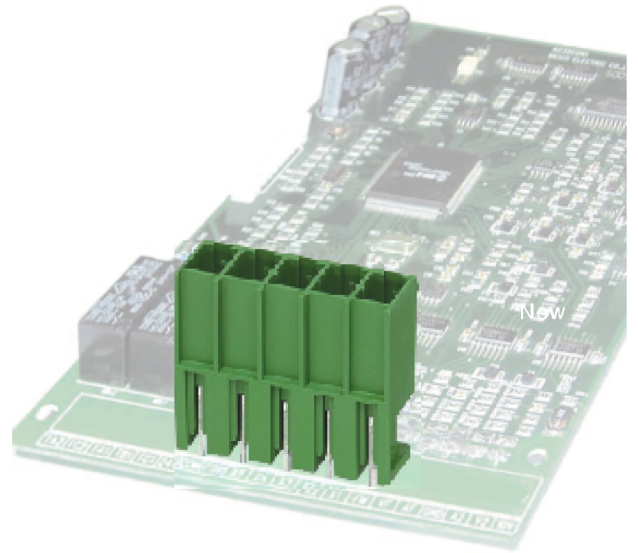

2 尺寸规格：

尺寸封装图

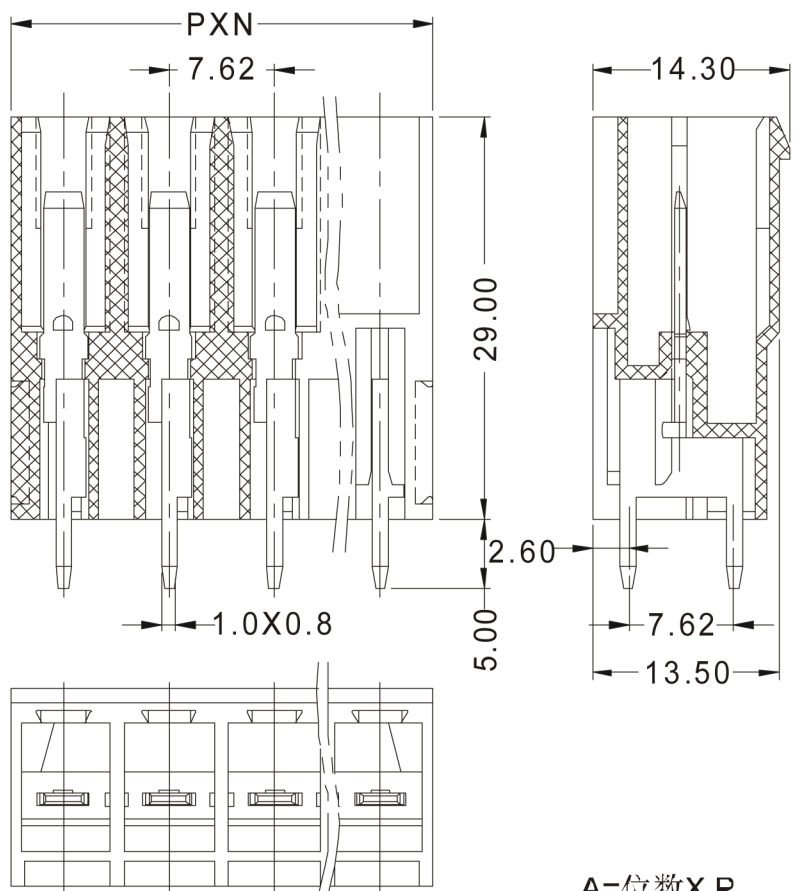

A=位数X P

P=间距

## 尺寸/位数

长度	29.0 mm
间距	7,62 mm
尺寸 A	PXN mm
位数	2-12
引脚尺寸	1 x 0.8 mm
孔径	1,5 mm

## 技术数据



产品范围	PLTB4-XX-S-7.62
绝缘材料组	I
额定电涌电压 (III/3)	6 kV
额定电涌电压 (III/2)	6 kV
额定电涌电压 (II/2)	6 kV

额定电压 (I11/2)	630 V
额定电压 (I1/2)	630 V
连接符合标准	UL-CSA
额定电流 $I_N$	25 A
额定电压 $U_N$	400 V
最大负载电流	25 A
绝缘材料	PA66
阻燃等级, 符合 UL 94	V0
额定电压, UL/CUL 标准 B 组	300 V
额定电流, UL/CUL 标准 B 组	25 A
额定电压, UL/CUL 标准 D 组	300 V
额定电流, UL/CUL 标准 D 组	25 A