



(更多支持)


产品规格书

产品：3G 10.7 胶棒天线 SMA-J 弯头

料号：AN3G01.0020

本规格书下载地址：<http://download.rfsister.com/Antenna/AN3G01.0020.pdf>

(定制化需求，请致电 15989589908、或邮件 wangyj@RFsister.com)

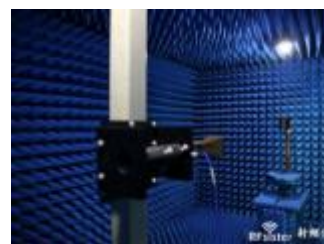

3G 10.7 胶棒天线 SMA-J 弯头



(PN: AN3G01.0020)

特点

1. 工作频率范围宽，涵盖 PCS/GPRS/WCDMA；
2. 高增益高效率，性能优异、稳定；
3. SMA 型通用接口；

应用

1. 应用于 GPRS\WCDMA 协议的无线通信产品，室内使用；
2. 智能家居网关、路由网关、中继器，广泛使用；

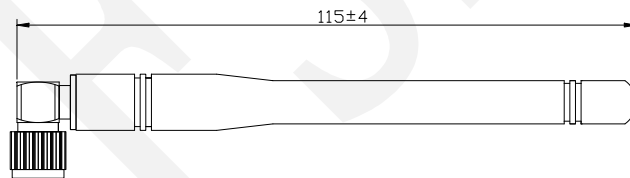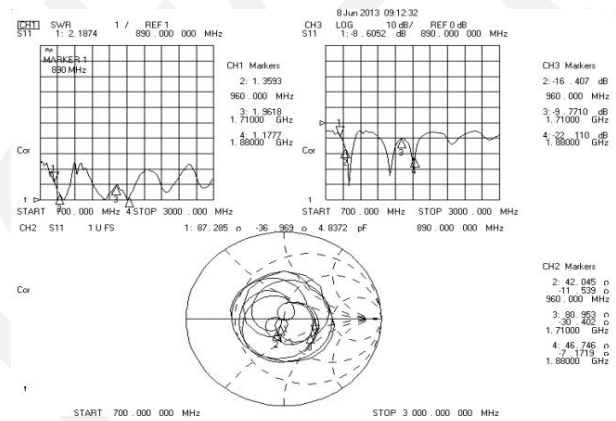

单位: mm

(注: 若实物与规格书有少许差异, 请以实物为准。)

电气参数(Electrical Properties)

频率/Frequency:	880~2170MHz
输入阻抗/Impedance:	50 Ω
驻波比/VSWR:	<2.5
增益/Gain:	2.5dBi
极化方式/Polarization:	垂直全向 /vertical Omni

机械参数(Mechanical Properties)

接头&线缆/Conn&Cable:	SMA-J
材料&颜色/Material&Color:	ABS/Black
安装方式/Mounting:	Normal
尺寸/Size:	115±4mm
工作温度/OperateTemp:	-20~75 °C