



(更多支持)


# 产品规格书

产品: SMA-K 连接线 L=120mm

料号: ANKX01.0090

本规格书下载地址: <http://download.rfsister.com/Antenna/ANKX01.0090.pdf>

(定制化需求, 请致电 15989589908、或邮件 wangyj@RFsister.com)

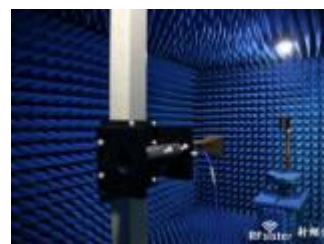

## SMA-K 连接线 L=120mm


(PN: ANKX01.0090)

### 特点

1. 工作频率范围宽，DC~6GHz；损耗低；
2. SMA 型通用接口；

### 应用

1. 应用于无线通信产品；
2. 智能家居网关、路由网关、中继器，广泛使用；

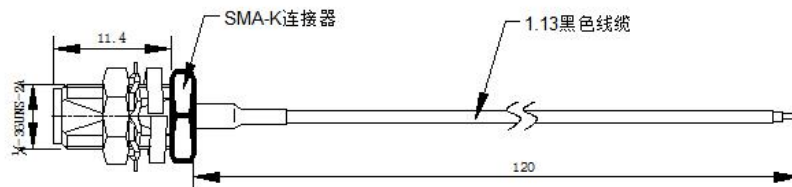

单位: mm

(注: 若实物与规格书有少许差异, 请以实物为准。)

### 电气参数(Electrical Properties)

频率/Frequency:	DC~6GHz
输入阻抗/Impedance:	50 Ω
驻波比/VSWR:	≤1.3
插损/Loss:	0.6dB@3GHz

### 机械参数(Mechanical Properties)

接头&线缆/Conn&Cable:	SMA-K /RG113
材料&颜色/Material&Color:	Copper/Black
安装方式/Mounting:	Normal
尺寸/Size:	L=120mm
工作温度/OperateTemp:	-20 ~ 85 °C