




(更多支持)

产品规格书

产品：GSM/GPRS/3G 内置 PCB 天线 线长 L=120mm

料号：AN3G02.0023

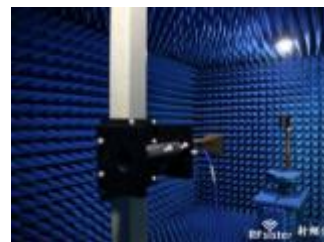

GSM/GPRS/3G 内置 PCB 天线 线长 L=120mm



(PN: AN3G02.0023)

特点

1. 小型化内置 PCB 天线，可隐藏和便于安装
2. 通用 IpeX 接头，便于安装
3. 800/900/1800/1900/2100M 频段性能优异，稳定

应用

1. 应用于 GSM, GPRS, 3G 等协议的无线通信产品，贴附与产品内部
2. 智能家居产品、可穿戴产品等使用 GSM, GPRS, 3G 频段产品广泛使用；

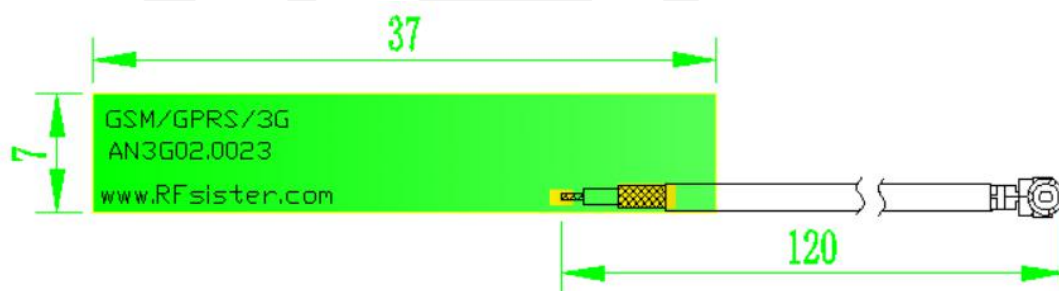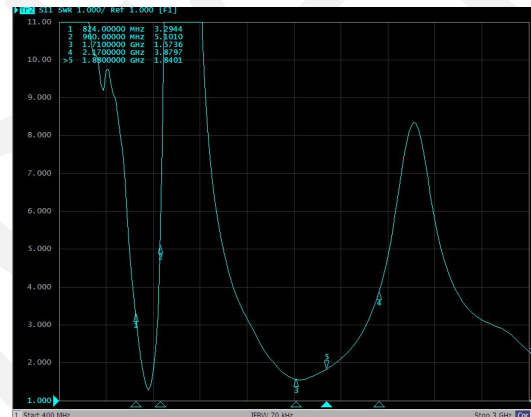

单位: mm

(注: 若实物与规格书有少许差异, 请以实物为准。)

电气参数(Electrical Properties)

频率/Frequency:	800/900/1800/1900/2100MHz
输入阻抗/Impedance:	50 Ω
驻波比/VSWR:	<2.0
增益/Gain:	2.0dBi
极化方式/Polarization:	垂直全向 /vertical Omni

机械参数(Mechanical Properties)

接头&线缆/Conn&Cable:	IPEX/ 1.13 Cable L=120mm
材料&颜色/Material&Color:	PCB
安装方式/Mounting:	Normal
尺寸/Size:	37×7×0.8mm
工作温度/OperateTemp:	-20 ~ 75 °C