


# 产品规格书

产品名称: (1.0)型条形连接器

间距: 1.0mm

序号	主要项目	技术参数
1	线数	2~20
2	适用线规	AWG32#~28#
3	适应基板厚度	1.2~1.6mm
4	温度范围	-40°C~80°C
5	额定电压	50V.Ac/Dc
6	额定电流	1A
7	接触电阻	≤0.04Ω
8	绝缘电阻	≥500MΩ
9	耐压	800V.Ac/1分钟
10	材料	PBT

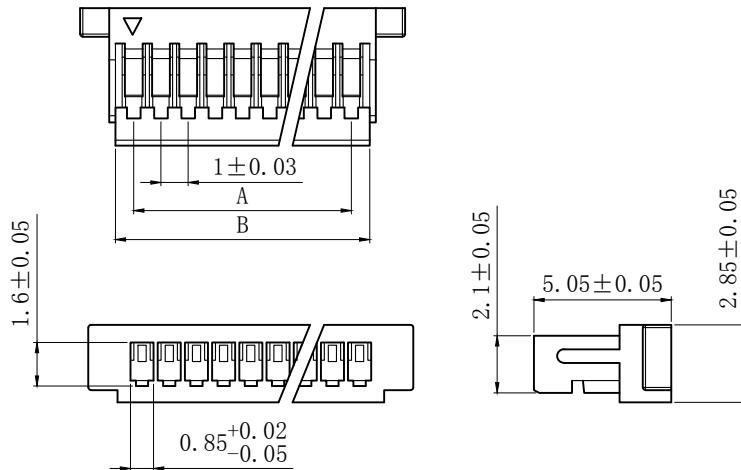

线束	尺寸 A	尺寸 B
2	1.0	2.35
3	2.0	3.35
4	3.0	4.35
5	4.0	5.35
6	5.0	6.35
7	6.0	7.35
8	7.0	8.35
9	8.0	9.35
10	9.0	10.35
11	10.0	11.35
12	11.0	12.35
13	12.0	13.35
14	13.0	14.35
15	14.0	15.35
16	15.0	16.35
17	16.0	17.35
18	17.0	18.35
19	18.0	19.35
20	19.0	20.35

制作		审核		批准	
日期		日期		日期	