

AX-X3 辅助触头



AX-X3 辅助触头

符合标准

GB14048.5, IEC60947-5-1

符合认证

CCC、CE

主要功能

与断路器拼装，实现远距离断路器通断的信号指示

参与性能


不同额定工作电压下的额定工作电流：

表1

使用类别	额定工作电压V	额定工作电流A
AC-12	AC 415	3
	AC 240	6
DC-12	DC 130	1
	DC 48	2
	DC 24	6

动作特性：辅助触头接线原理见图1。当辅助触头分闸时，11、12端子接通；当辅助触头合闸时，11、14端子接通。

寿命：辅助触头的操作寿命不低于1万次。

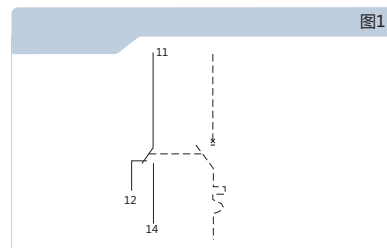

产品的拼装及安装

AX-X3可与NXB-125、NXB-125G等断路器拼装，拼装示意图如下：



AX-X3与断路器拼装后，一起安装在TH35-7.5型钢安装轨上。

外形及安装尺寸

