


料号 Part NO.	品名 Parts Name	适用电缆 Cable Range (mm)	螺纹外径 Thread O. D AG (mm)	螺纹长度 Thread Length GL (mm)	扳手直径 Spanner Size (mm)
39-HIWA-M25	电缆固定头 M25*1.5	13-18	25	10	33

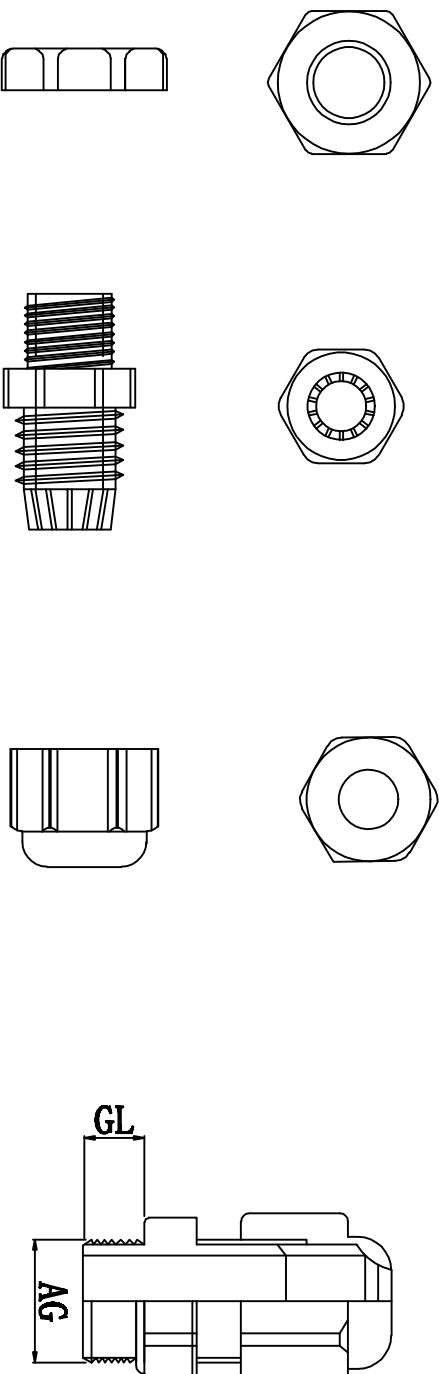

螺帽

本体 夹紧爪

迫紧头

材质：UL尼龙66，防火等级94V-2，夹紧圈为橡胶材质
 特点：夹紧圈经特殊设计，拉力强，对电机不造成损伤
 用途：一般机械控制箱、配电盘、机器、电器等电缆固定用
 防护等级：IP68
 环境温度：静态：-40° C, 至+100° C, 短时至+120° C
 动态：-20° C, 至+80° C, 短时至+120° C



未经并受权不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES	FIRST ANGLE PROJ	
0.0 0.00	±1.0		
		A	NEW PART
		LTR.	REVISION RECORD
		DWG. BY	CHK. BY
		DATE	
		sullivan zy.wong 2012/08	
DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A
APP. BY	zhijian	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-39-HIWA-M25