



品名	CR1632
方式	二酸化マンガンリチウム/有機電解質
公称電圧 (V)	3
標準容量 (mAh) *	140
標準放電電流 (mA)	0.1
作動温度範囲 (°C) **	-20~+85
質量 (g) ***	1.9
寸法 (mm) ***	
直径	16.0
高さ	3.2
UL部品認定合格品	MH12568

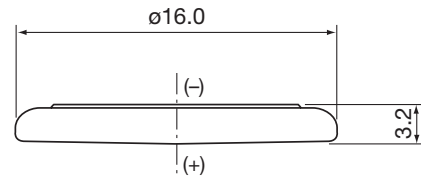


特性


●放電特性

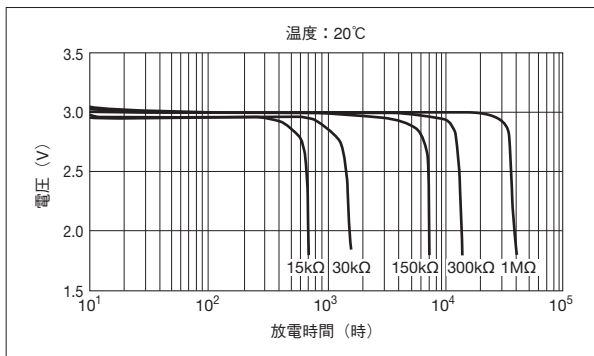


●温度特性

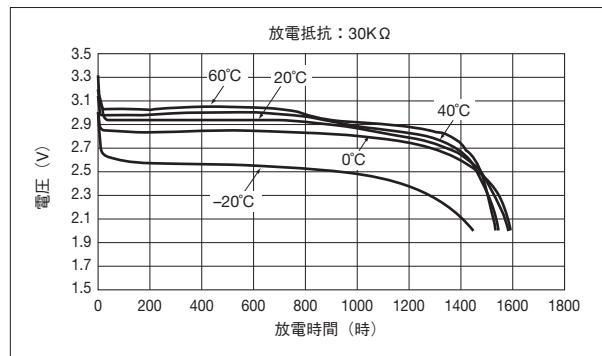

●パルス放電特性

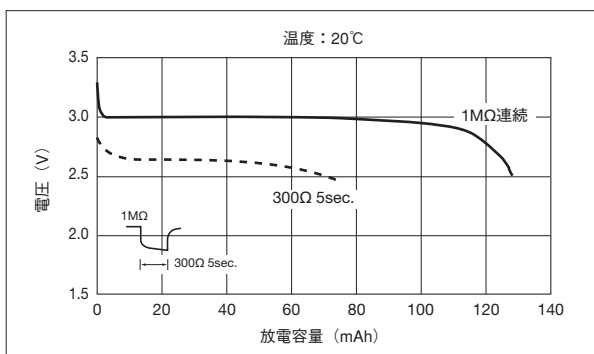

●放電電流と放電容量の関係

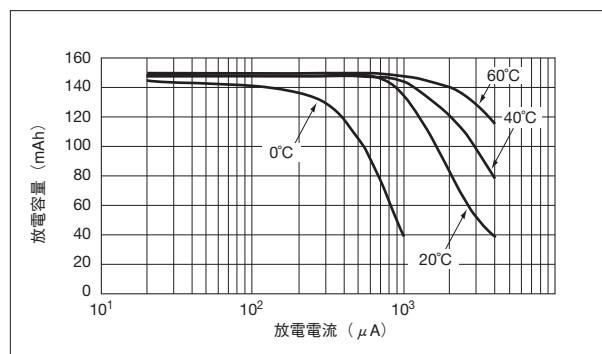

* 標準容量は20°C環境において標準放電電流で放電した時、終止電圧2.0Vまでの持続時間から求めたものです。

** 0°C~+40°Cを超える温度でのご使用の場合、弊社までご確認ください。

*** 寸法、質量は電池自身のもので、仕様により異なります。