



Contactsheet™ 标准产品

产品编号	SK5AM00340
------	-------------------

特长	高背型
----	-----

尺寸	φ7
----	----

点树脂尺寸(mm)	φ1.2、h=0.28
-----------	-------------

金属片尺寸(mm)	φ4
-----------	----

动作力(N)	2.2
--------	-----

行程(mm)	0.18
--------	------

产品高度(mm)	0.57
----------	------


动作寿命	1,000k
------	--------

使用温度范围	-20 ~ +70℃
--------	------------


保存温度范围	-40 ~ +85℃
--------	------------

外形图

Unit: mm

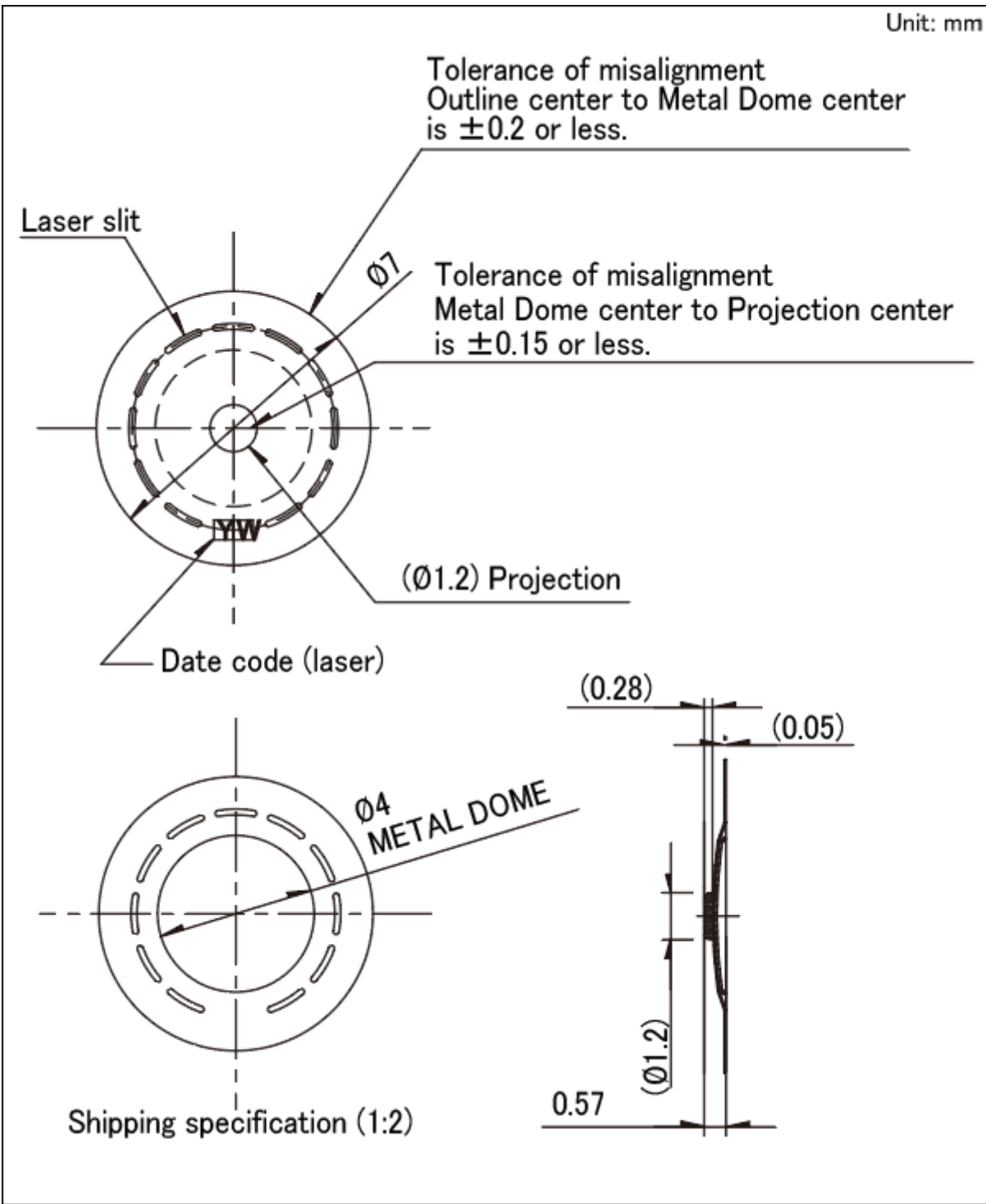

布局

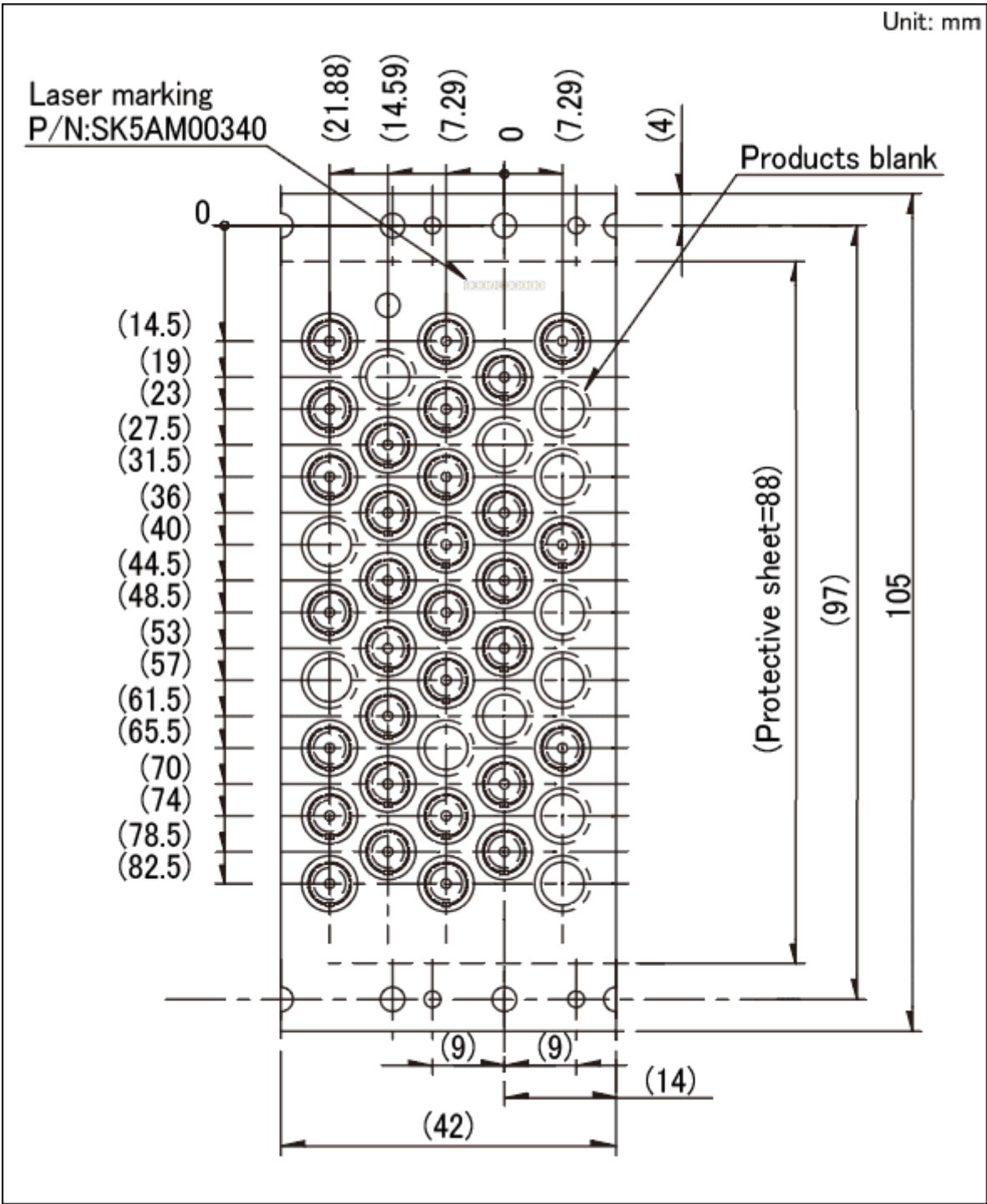

包装规格

散装

包装数(pcs.)	1箱/日本	20,000
	1箱/出口包装	60,000
出口包装箱尺寸(mm)	240×300×230	