 


PM2.5

颗粒物防护口罩

KN90防护级别-呼吸阀耳带式/头带式



静电过滤



贴合脸部



呼气不憋闷

产品参数



产品名称：3M耳带式专业防护口罩9001V

产品包装：25个/盒

防护级别：KN90

保质期：自生产之日起5年

产品功能：防雾霾PM2.5、二手烟中的颗粒物、风沙粉尘、花粉等

推荐使用场景 Usage scenarios




02

3M™ COOL FLOW™ 冷流呼气阀

有效降低呼气阻力，减少热量与湿气聚集，提高舒适度

特制呼气阀片

呼气时容易打开，阻力低，且减少湿热气体聚集；吸气时，紧密关闭，安全不泄漏。

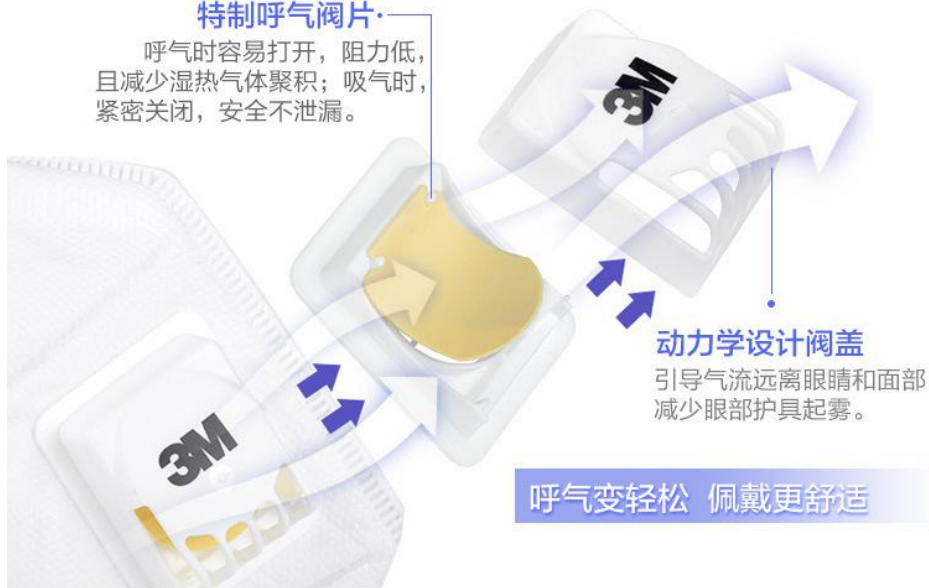


呼气变轻松 佩戴更舒适



吸气时密闭

阻隔污染空气进入


3M 呼气阀密闭

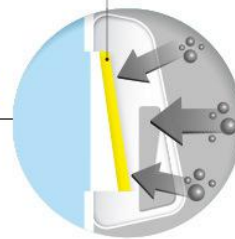

呼气时开启

呼气阻力更低
容易排除热量
和湿气

3M 呼气阀开启

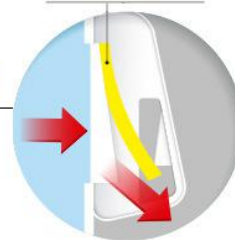


空气动力学
设计阀盖

引导气流远离
眼睛，防止眼
镜起雾




减少眼镜起雾

空气动力学阀盖设计，引导气流两侧或下方流出

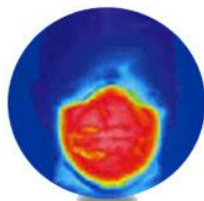

无呼吸阀

呼出的湿热空气
容易聚集在口罩内
闷热不适

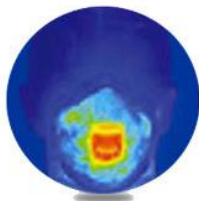


有呼吸阀

呼出时易开启
排除热量和湿气
呼吸更顺畅

03

紧密贴合脸部，密合性高
阻止污染空气进入

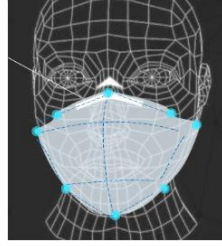

符合人体工程学设计

外轮廓紧密贴合脸部形状，
阻止污染空气进入。

可调节鼻夹

固定易松脱的鼻翼两侧
随时调节鼻部与口罩的密合性
有效阻隔污染空气



下巴处无焊缝设计

消除对皮肤的刺激性
佩戴更舒适



3M防雾霾口罩

周边贴合脸部，污染空气很难进入



普通棉质口罩

污染空气可轻易由周围间隙漏入

04

折叠设计，方便携带

便于口罩收纳，保持口罩清洁



