

# 3M 1600

卓越品质 性能出众 安全环保  
EXCELLENT QUALITY OUTSTANDING EHS PERFORMANCE



正品保证



快捷支付



售后无忧



保障交期



开具发票



型号：**3M**1600

颜色：红、黄、蓝、绿、黑、白


厚度：0.15MM

基材：PVC

温度范围：小于80℃及大于0℃下使用

应用范围：室内的线缆绝缘，线束绑扎。  
室内相色和电缆标识。

## 1600# 普通型PVC绝缘胶带

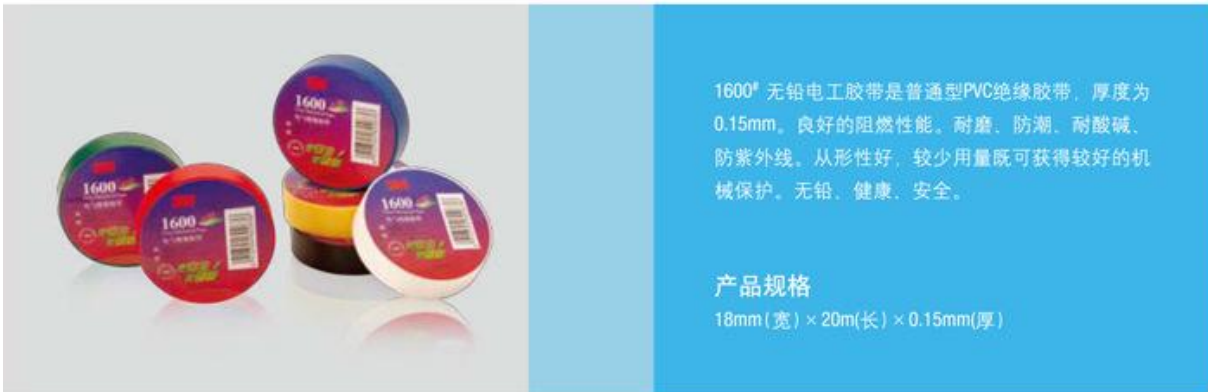

1600# 无铅电工胶带是普通型PVC绝缘胶带，厚度为0.15mm。良好的阻燃性能，耐磨、防潮、耐酸碱、防紫外线。从形性好，较少用量即可获得较好的机械保护。无铅、健康、安全。

### 产品规格

18mm(宽) × 20m(长) × 0.15mm(厚)



### 应用范围

- 600V及以下的电气绝缘
- 电线电缆相色标识
- 电线电缆绑扎
- 适用于室内和室外

### 技术参数

机械性能	典型值
温度等级	80°C (176°F)
颜色	红、黄、绿、蓝、白、黑
厚度	6 mils(0.15mm)
断裂强度	161bs/in
断裂伸长率	150%
对钢板粘性	18 oz./in
对带基粘性	18 oz./in
阻燃性	通过UL510测试

电气性能	典型值
电压等级	600V及以下
介电强度	> 39.37kV/mm(1000V/mil)
绝缘电阻	> 10 <sup>12</sup> Ω

\*注：测试方法为ASTM D-1000 以上数据均为典型数据，不作为产品规格说明