


产品描述



类别:	斜口剪钳	型号:	BST-5
材质:	优质合金钢 (60CR-V)	品牌:	倍思特
整体硬度:	HRC38-42	刃口硬度:	HRC56-62
尺寸:	128mm	重量:	82g
适用范围:	HRC20度以下, 硬铁线 Φ 1.5mm, 软铜线、铝线 Φ 0.1-2.0mm		
制作工艺:	采用反复锻造工艺, 精密机械加工, 表面经机磨加工后抛光		

产品尺寸

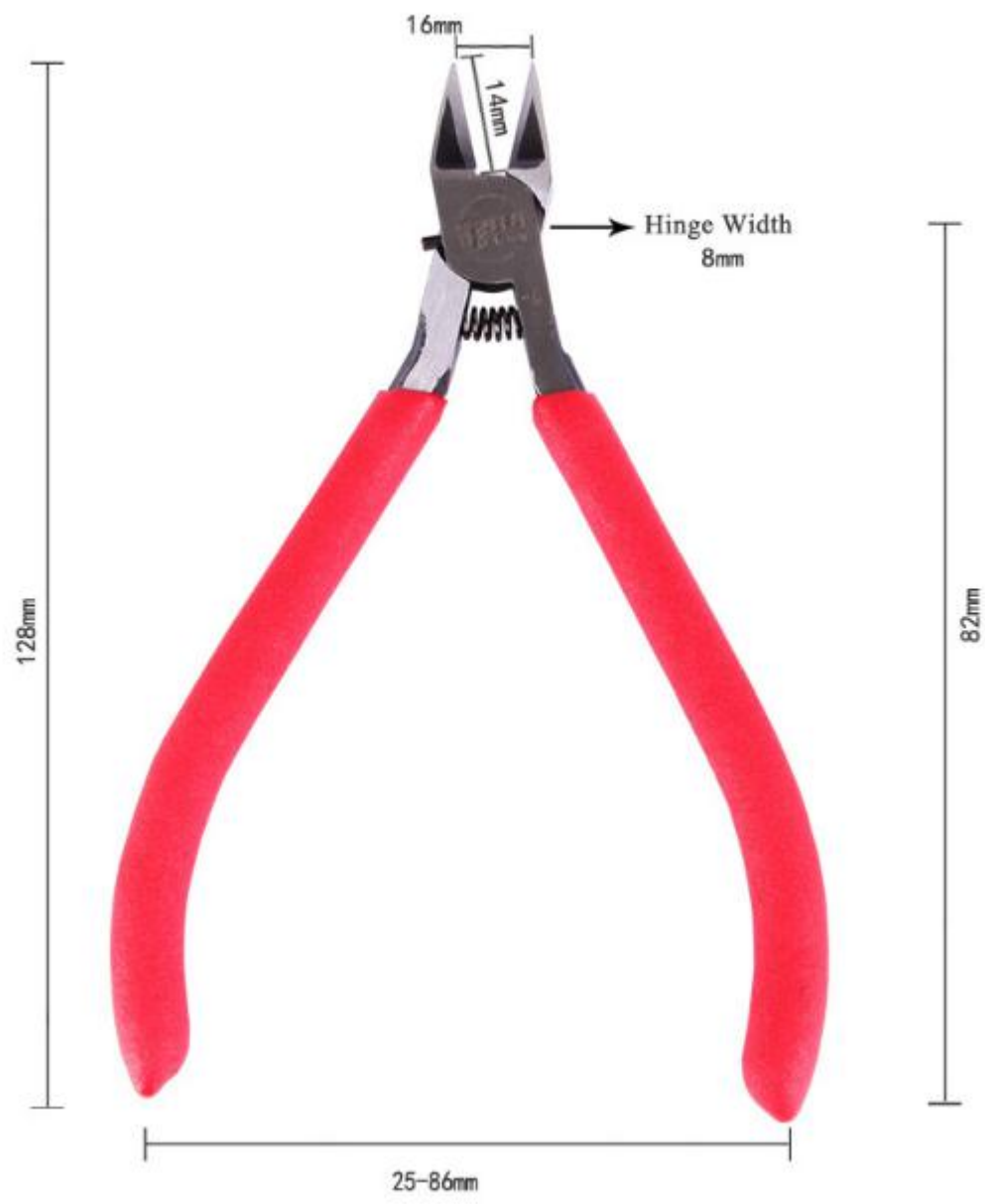

产品细节



剪切功能

HRC20度以下，硬铁线 Φ 1.5mm，软铜线、铝线 Φ 0.1-2.0mm



严格精选优质合金钢，做工精细
咬齿严丝细



用于家庭，电子电工，制造业
等行业

产品展示

正面



侧面



包装

