



2016年新货6合1螺丝刀套装BEST-8927A精密起子

- ▶ 原产地：广东省，中国（大陆）品牌名称：BEST型号：BEST-8927A
- ▶ 类型：螺丝刀套装螺丝头类型：十字尺寸：130-200mm
- ▶ 包装：PP袋或OEM泡罩包装的材料：绕线钒钢质量保修期：6-12个月
- ▶ 套餐包括：6个1个起订量：10价格：批发价格
- ▶ 交货期：2个工作日内OEM：是的


[Contact Now](#)



产品介绍：

扩展批杆，新的设计将成为潮流的领导
高级优质钢是您最佳的选择，它具有长寿命使用
厂价高品质保证，是您值得信赖的选择
OEM服务是高度赞赏
快速的交货日期。

产品尺寸

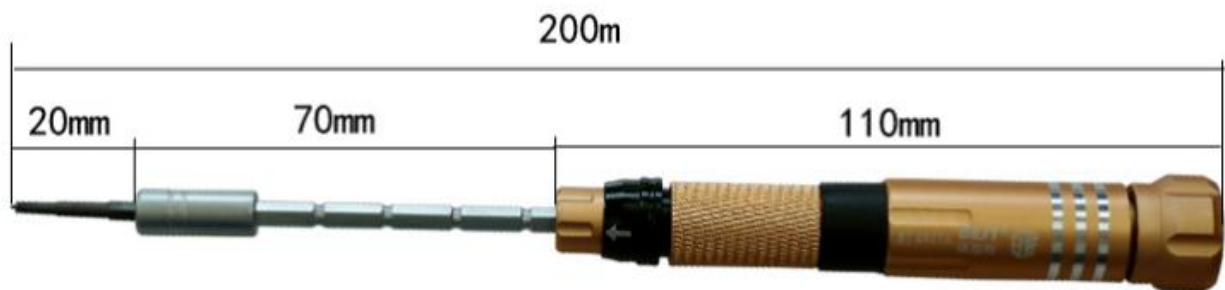

产品描述



名称：多功能螺丝刀（六合一）

型号：BST-8927A

品牌：倍思特

材质：烙钒合金刚

尺寸：200mm

重量：57g

规格：★0.8 ★1.2 -2.0 PH000 ⊕0.6 ⊙0.6

特点1：批杆采用伸缩设计，只要轻轻往前一推就可以任意调节批杆的长度

特点2：螺帽内置滑轮，快速旋钮，提高工作效率，可将批头放置里面，方便收藏

特点3：可拆苹果（手机，手表，平板）三星 小米 华为等等

产品说明



螺丝刀小贴士

★0.8/★1.2: 专拆苹果手机后盖

Y0.6: 苹果手表专用

⊕0.6: 特殊十字型批头, 苹果专用中板批

PH000: 拆个别苹果手机底部的十字螺丝和苹果手机内部的十字螺丝! 大部分手机的十字螺丝, 也都是这个拆卸, 大部分数码产品的小十字螺丝也是这个拆卸!

一字“—”型(平口) 2.0mm: 最常用的家用工具。精密调作工具。也可是拆除机壳的好帮手

产品展示

正面



侧面

