

品名： UT-T01 K 型热电偶

性能说明

UT-T01 K 型热电偶


类型：热电偶

准确度： $\pm 0.75\%$

测试范围： $-40^{\circ}\text{C}\sim 260^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F}\sim 500^{\circ}\text{F}$)

特点及应用：铁氟龙包覆绝缘隔离，扁插式输入，

适用于一般温度测量，不适用于液体测量

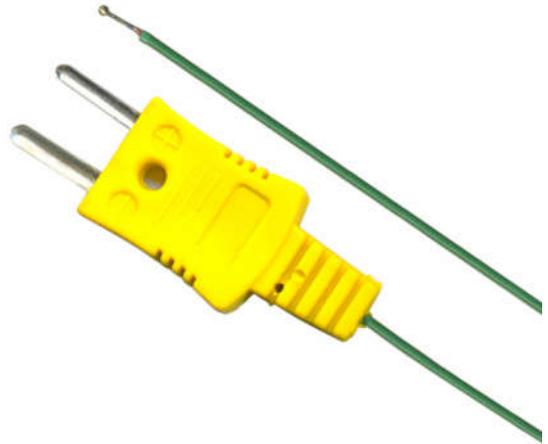

产品整体图：

