

一个值得信赖的良心品牌

AMPCOM IS A TRUSTED BRAND

产品参数  
PRODUCT PARAMETERS

名称: 318多功能网线钳

品牌: 安普康AMPCOM

手柄: 蓝色、绿色

型号: AM-318(BU)、AM-318(GR)

材质: 工具钢

压接: 8P8C、6P6C、6P4C、6P2C

功能: 断线、剥线、剪线



# 产品结构


Product Appearance




品牌LOGO



特制工具钢压线槽

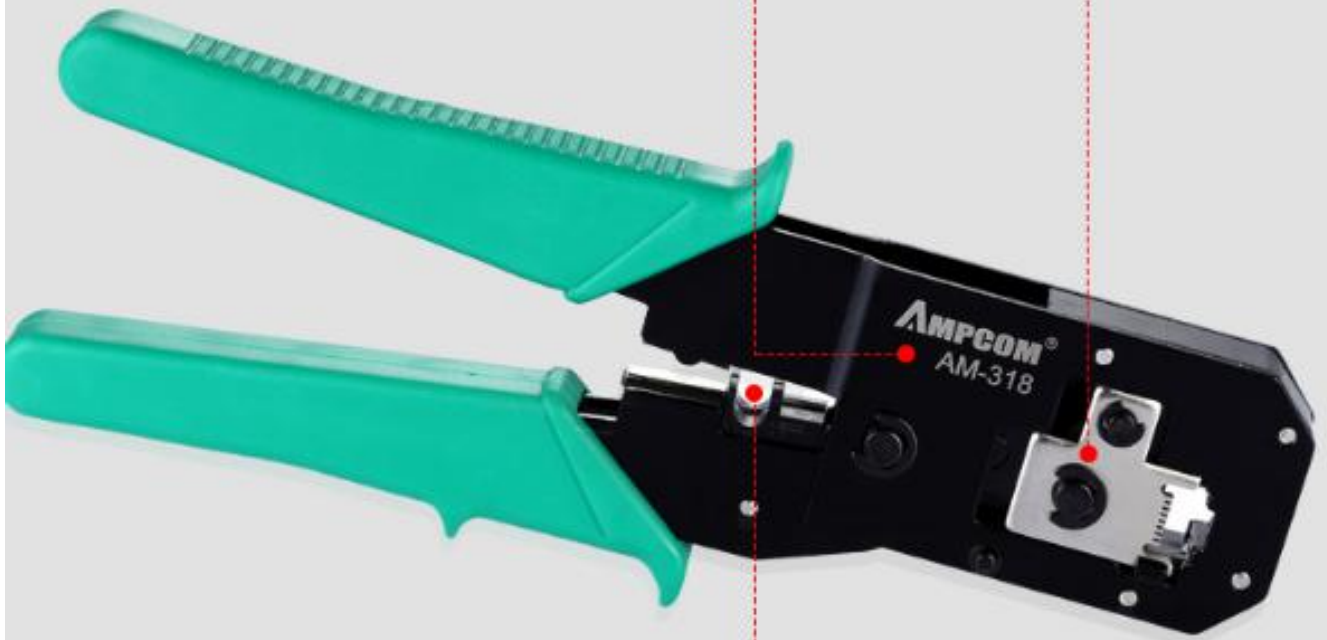

圆线剥线口

 

6P压接口



剪断剪平线缆处



8P压接口

## 功能展示 Function Display




剪平超五类线缆



压接超五类水晶头

压接六类水晶头

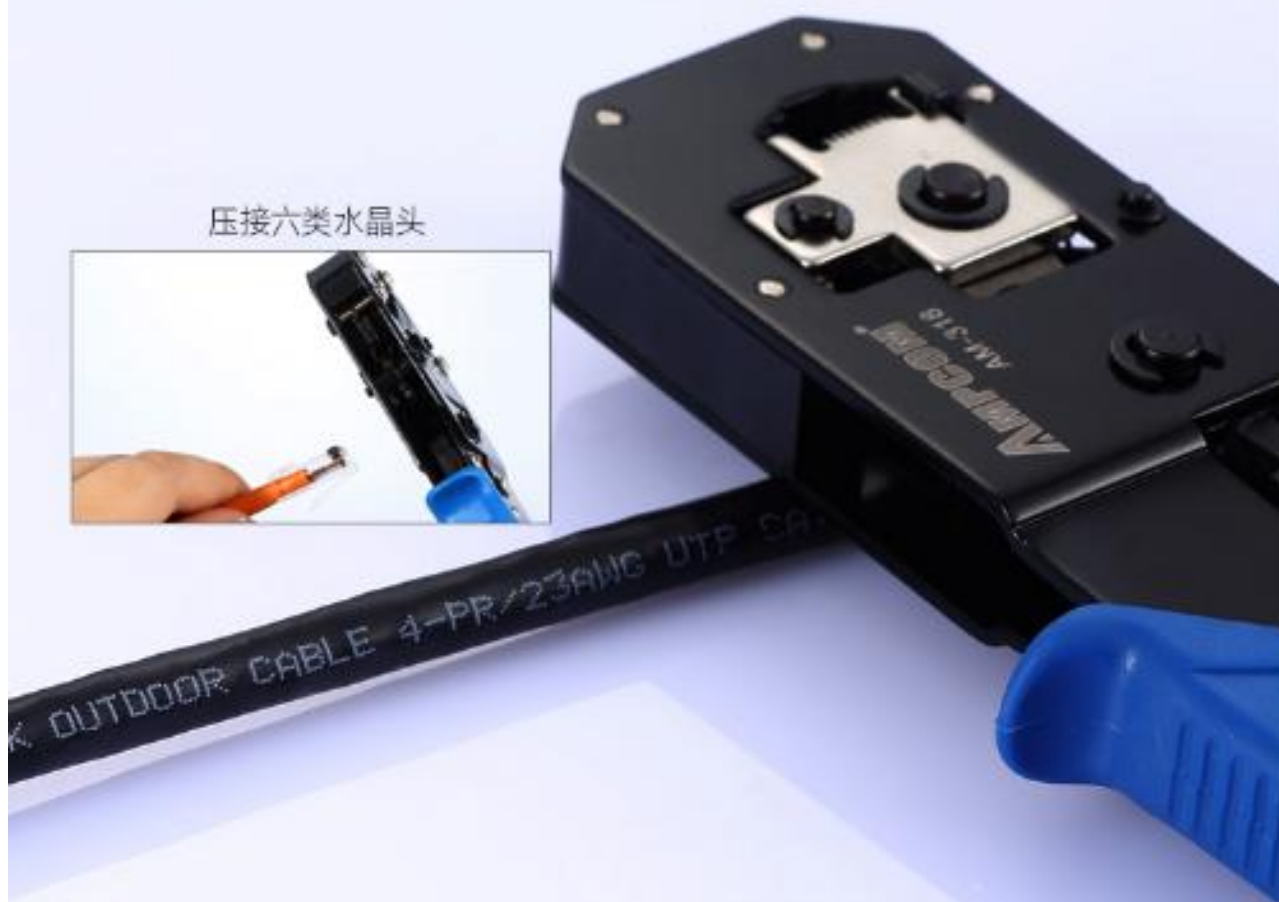

六类线缆剥线



压接六类水晶头



## 场景展示 Product Display

### 温馨提示

购买此款网线钳均会赠送1把小黄刀及1片备换刀片  
刀片虽然耐用，但请不要用于剪非无氧铜线缆特别是铜包铁、铜包钢线缆容易导致刀片损坏

网线钳不分超五类及六类，只分8P、6P、4P

8P可以压接超五类六类屏蔽非屏蔽水晶头

6P 4P只能压接电话线水晶头

