

一个值得信赖的良心品牌

AMPCOM IS A TRUSTED BRAND

公司家庭使用网速更稳定



机房交换机
配线架



台式电脑



MODEM



路由器



机顶盒



数字电视



笔记本电脑



一个精于品质的专业品牌

AMPCOM IS A GOOD QUALITY PROFESSIONAL BRAND

产品参数

PRODUCT PARAMETERS

品牌：安普康AMPCOM

名称：超五类非屏蔽成品线缆(UTP)

护套：一体化注塑成型

线芯：7*0.18mm高纯度多股无氧铜丝

插板：大于750次

线缆颜色：蓝色

护套颜色：紫色、黄色、蓝色

长度：1米、1.5米、2米、3米、5米

型号：具体型号见产品标题

两端水晶头：50U镀金三叉式水晶头

工作温度：-20℃至+60℃

产品用途：交换机至配线架、MODEM至路由器、电脑、电视机、
机顶盒、笔记本、录像机等RJ45网络插口。



50U镀金水晶头

安普康给您提供两端采用50U镀金三叉式百兆水晶头压接，
在云计算的网络数据中心，解决了网络延迟、数据掉包的问题，
不但能提供良好的抗氧化及导通性能，也保障百兆数据可靠稳定传输；



7×0.18mm多股无氧铜丝


8条线芯里面分别有7条0.18毫米的无氧铜丝, 总计56条铜丝保障您的数据传输稳定, 特别是大型数据机房, 更能有效的保证文件、数据不掉包, 线缆的柔软度更好;

串列机生产, 保证线缆通过FULKE测试.

全新PVC材质, 紧裹式线缆柔软不易折断并保护线芯绞距在外力作用保证线缆参数不会改变.

全新PE材质, 越来越长(回收料一拉就断)

智利7条0.18毫米4N级无氧铜丝
(非0.16、0.15、0.12毫米)

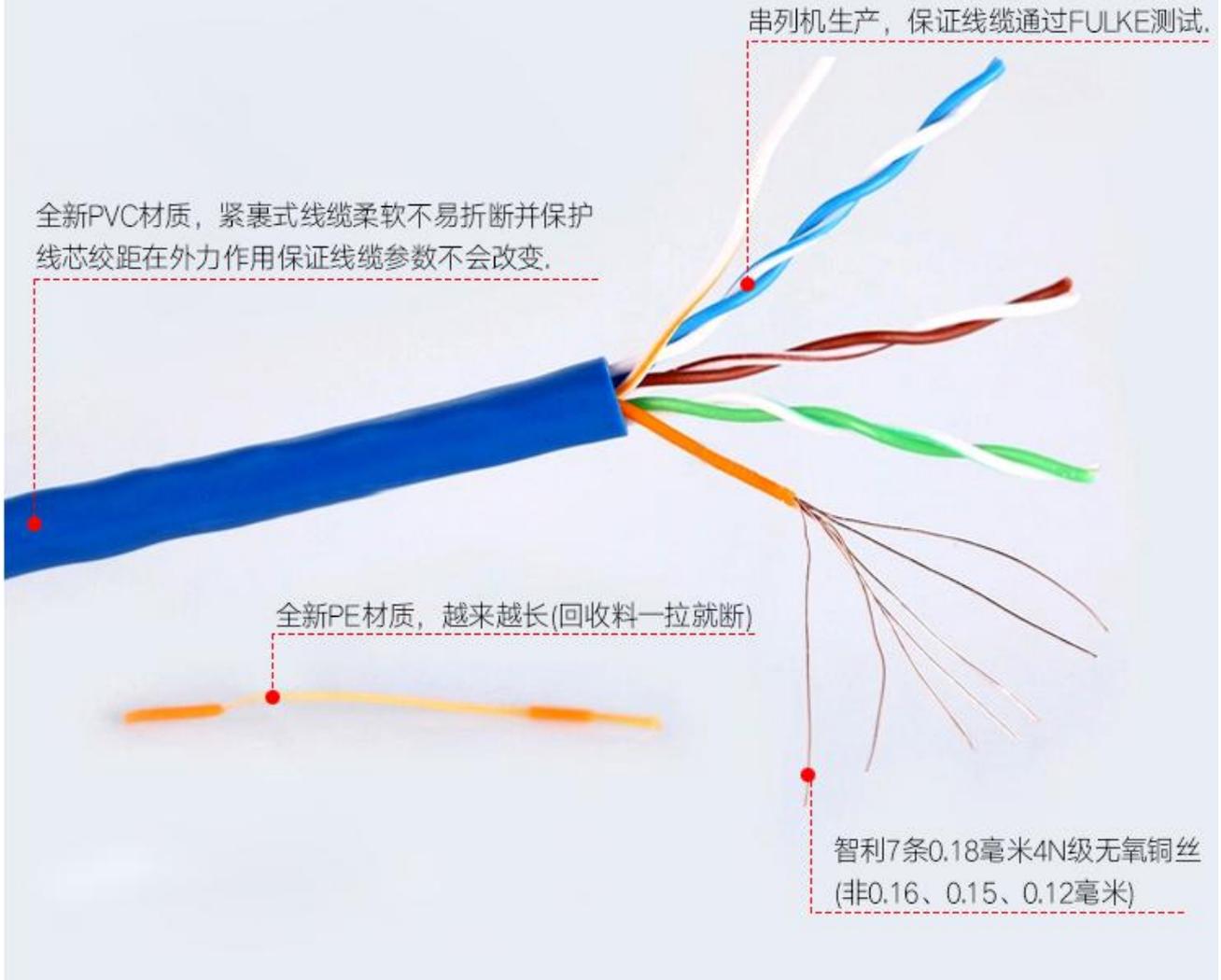

两端三叉式镀金针片

采用50U镀金真正三叉式水晶头，确保产品通过FULKE第三方工程测试。

