


产品描述



类别:	防静电镊子	型号:	BST-200ESD
材质:	202不锈钢	品牌:	倍思特
磁性:	无	硬度:	>HRC40°
尺寸:	123mm	重量:	26. 6g
特点1:	防磁、防酸、超硬、耐冲击、韧性优		
特点2:	表面经精抛光喷砂亚光处理, 无反射光线		
特点3:	侧面经过打磨处理, 手感舒适, 使用方便		
特点4:	适用于PCB半导体、光伏、微电子、航空航天、汽车制造等		

产品尺寸

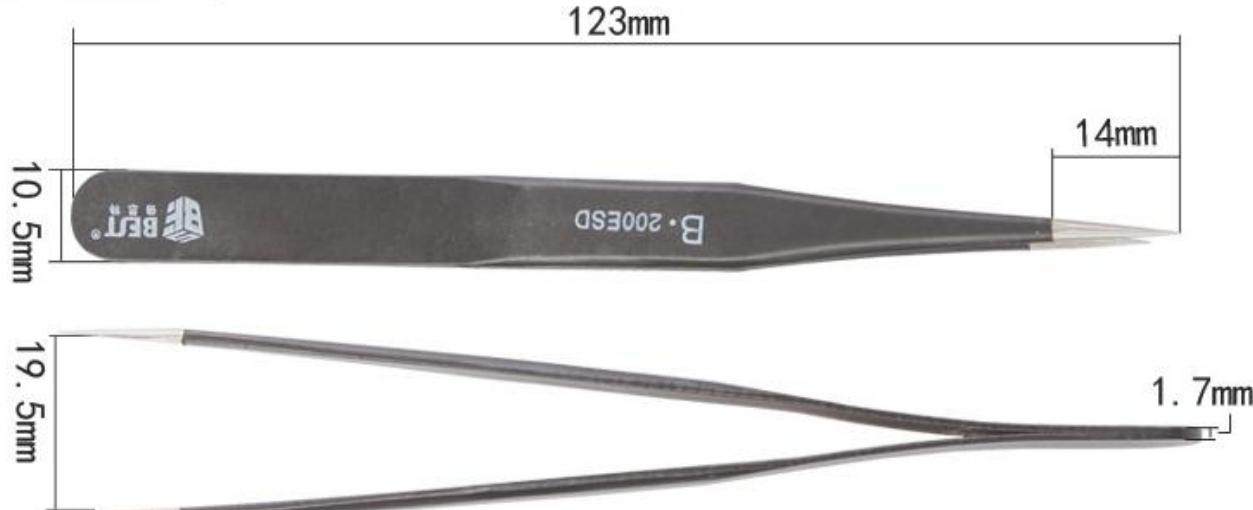

产品展示

侧面



侧面



包装



产品细节



使用高精度设备丝印，字体清晰



不锈钢镊子对称度及平衡度均一流
尾部磨光，无擦伤，表面完美无瑕



两尖端合拢时平稳无缝隙

产品参数

类别:	防静电镊子
型号:	BST-200
材质:	202不锈钢
磁性:	无
表层处理:	静电喷漆处理
尖端强度:	>40度
长度:	123mm
重量:	26.6g (带包装)
一盒数量:	20支
一盒重量:	612g
一盒尺寸:	204*163*45 (L*W*H)
一箱尺寸:	500*340*430mm (L*W*H)
一箱数量:	840支
一箱重量:	23.3kg

产品名称: BEST 200ESD优质钢化高级防静电抗算酸钢镊子

产品类别: 芯片级维修工具--主板维修工具--防静电净化工具|焊接类辅助工具

产品描述:

金属抗酸钢材料制成，抗腐蚀，强度系数大，弹性好，镊子柄涂有防静电材料防静电，防磁设计，夹取细微电子元件更安全。