


产品参数

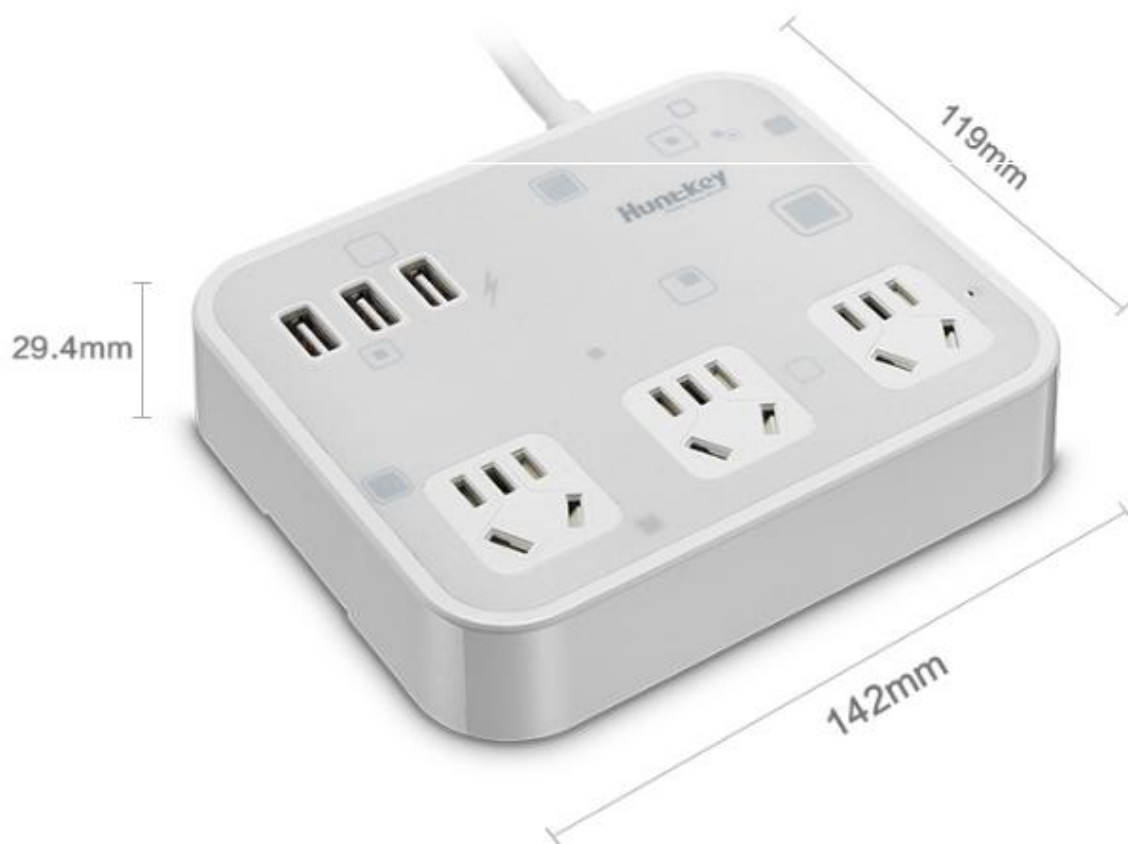

品牌 航嘉Huntkey

产地 深圳

总长 1.8米

尺寸 142x119x29.4mm

特征 快充+防雷

额定电流 10A

额定电压 250V

额定功率 2500W

USB输出 5V-3.1A

包装 精美包装

航嘉USB快充魔盒

飞一般的感觉

智能IQ识别

(过流/过压/过温/智能保护)

智能六级能效

转化率85%以上

智能桌面伴侣

桌面小摆件,高颜值设计



本产品适用于华为,魅族,OPPO,VIVO,IPHONE,IPAD等,智能芯,用着更放心!

航嘉快充魔盒

为您节省空间,专属于您的智能桌面伴侣



USB*3手机快充续航



手机续航保护神器



防雷抗浪涌



儿童保护门



线径0.75MM 安全更环保




赠送专属手机支架

抗电涌保护器


什么是电涌？

电涌：顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压被称为瞬变脉冲电压、瞬态过电、突波或电涌等，是电路中出现的一种短暂的电流电压波动，在电路中通常持续约百万分之一秒的一种剧烈脉冲。

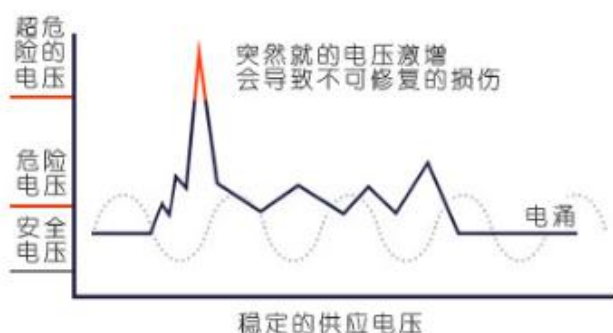

电涌的来源

从外网进入的电涌，主要来源于雷电
从内网进入的电涌，比如电器开、关操作等产生的过电压。

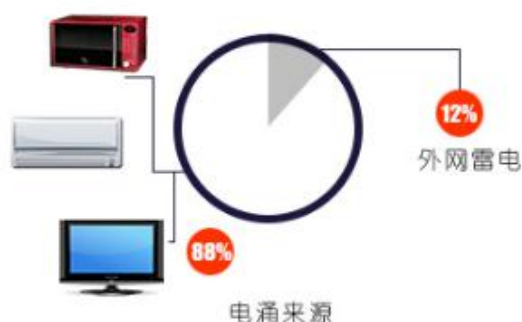

电涌的危害

电涌——家中电器的隐形杀手



电路烧毁



卡机



音响杂音



电池短命



数据错失



闪屏



故障重启

PROTECTIVE

usb*3手机快充续航 (3.1A)

3个USB可供充电，节省空间

—



PROTECTIVE


IQ智能识别，保护手机不受损伤

避免过流伤害手机，延长电子产品寿命



0.75MM线径

伸长率高达178%，高于国际导电性强，发热少
高度柔韧，不易老化，不发黄

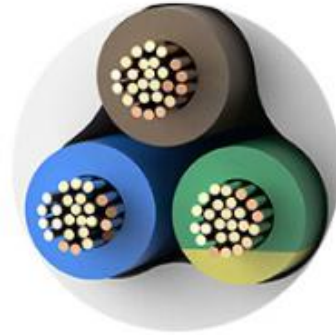

0.75MM
线径，长时间使用安全

PROTECTIVE

专属支架，贴心呵护爱机

—