

# 大白用“芯”爱

您的安全用电专家



## 大白技能



阻燃材料 耐高温  
High Quality Flame



智能开关 用“芯”设计  
Switch With The "core"



3C认证电源线  
3C Certified Power Line



3C认证插头  
Standard plug



一体式铜套 无焊点  
No One Set Of Copper



一年质保  
Lifetime Warranty



## 产品参数

大白602

产品名称

250V

额定电压

1.8/3/5

全长(米)

250\*82\*25

产品尺寸

总控开关

产品特点

6

插位(位)

白色

颜色






## 细节尽现

大白602，一个有想法的家伙


### 触点开关 高弹性银镍合金

按动简单，声音清脆，导电性能好  
耐高温抗氧化，能有效防止电弧产生

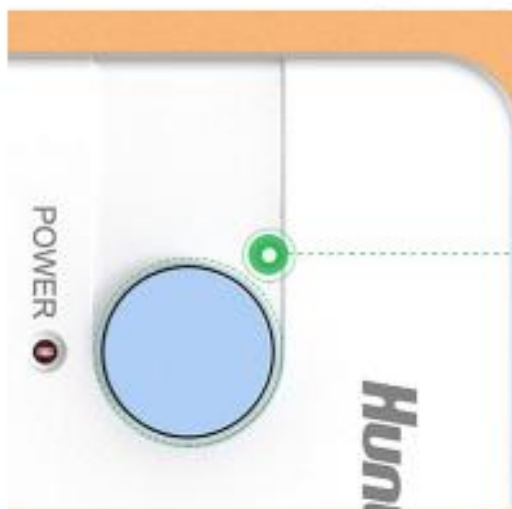

### 绝缘材料

耐高温更安全  
外壳采用绝缘材料，耐灼热丝750度  
不燃烧，整体耐高温100度不变

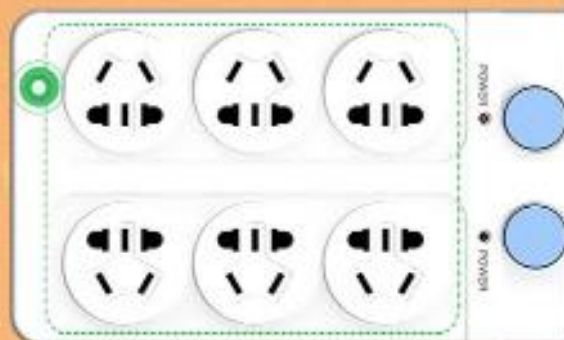

### 精致工艺 浑然天成

一丝不苟的产品背面工艺，钢印品牌，型号  
规格参数，隐藏式墙壁挂钩设计，家居风格  
简单大方



### 3C认证电源线插头

电源线采用 $3 \times 0.75\text{mm}^2$ 的纯铜线芯  
均是通过国家3C认证，强扭不变形不软化  
可靠耐用，导电好，长时间使用，不发热  
更安全，更有1.8米、3米不同选择





- 本产品额定功率2500W，使用时所接电器功率总和不要超过额定功率。
- 避免放置于高温，潮湿，油污的环境中使用。
- 避免放在婴儿和儿童容易触及的地方。
- 使用时，请注意解开电源线的捆扎带。
- 为了您的安全，请不要用湿手插拔电器插头。
- 请勿擅自拆开，修理或退换事宜请联系在线客服。