

整圖展現
WHOLE GRAPH DISPLAY


实物拍摄 原装正品 假一赔十




局部展現
LOCAL DISPLAY

实物拍摄 原装正品 假一赔十

配套
支架

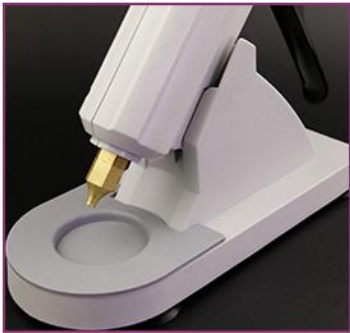

可
更換
膠咀

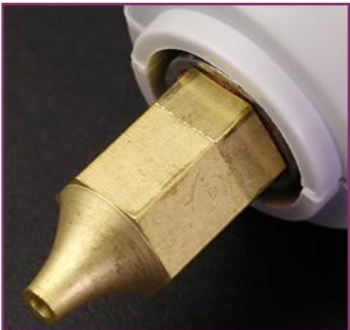

膠
條
推
入
口



溫
度
調
節
旋
鈕



产品参数

PRODUCT PARAMETERS

实物拍摄 原装正品 假一赔十



型号 968A	电源电压 AC 220V~240V 50Hz	消耗功率 150W
发热部件 150W陶瓷发热芯	温度范围 100℃~220℃ (无级)	控温精度 ±2℃
绝缘电阻 ≥100M■	胶条直径 ϕ11mm~ϕ11.5mm	胶条类型 EVA白胶条、聚酰胺胶条
扳机类型 传统式扳机	热流道长 150mm	挤胶流量 1500g/h
电路控制系统 零干扰、新型温度控制器		

特点说明:

- 1.快速升温，通电3分钟后即可正常使用。
- 2.调温、自动恒温设计，适合EVA胶条。调整所需温度，能够适当控制溶胶之粘度，更可使用聚酰胺胶条，粘合电子零件。
- 3.快速升温，即开即热，在生产流水线上连续工作不会减低温度。
- 4.高效节能的恒温工作方式，使溶胶枪耗电里降低50%。
- 5.能在设定温度范围内任意调节，稳定度达到±1℃。
- 6.新材料硅胶套寿命长耐用，专利一体化控温陶瓷发热元件热效率高。
- 7.专利防流涎技术，不漏胶、不回流。
- 8.专利型枪身设计，特别轻盈，长时间使用不易疲劳。
- 9.单手操作，溶胶及送胶一体化，能精确控制溶胶输量。
- 10.改善工作环境，降低劳动强度，提高工作效率。
- 11.全新结构扳机，送胶特别轻巧、舒适，更适合各种工作环境的要求。