


## 帝特USB转RS232串口线

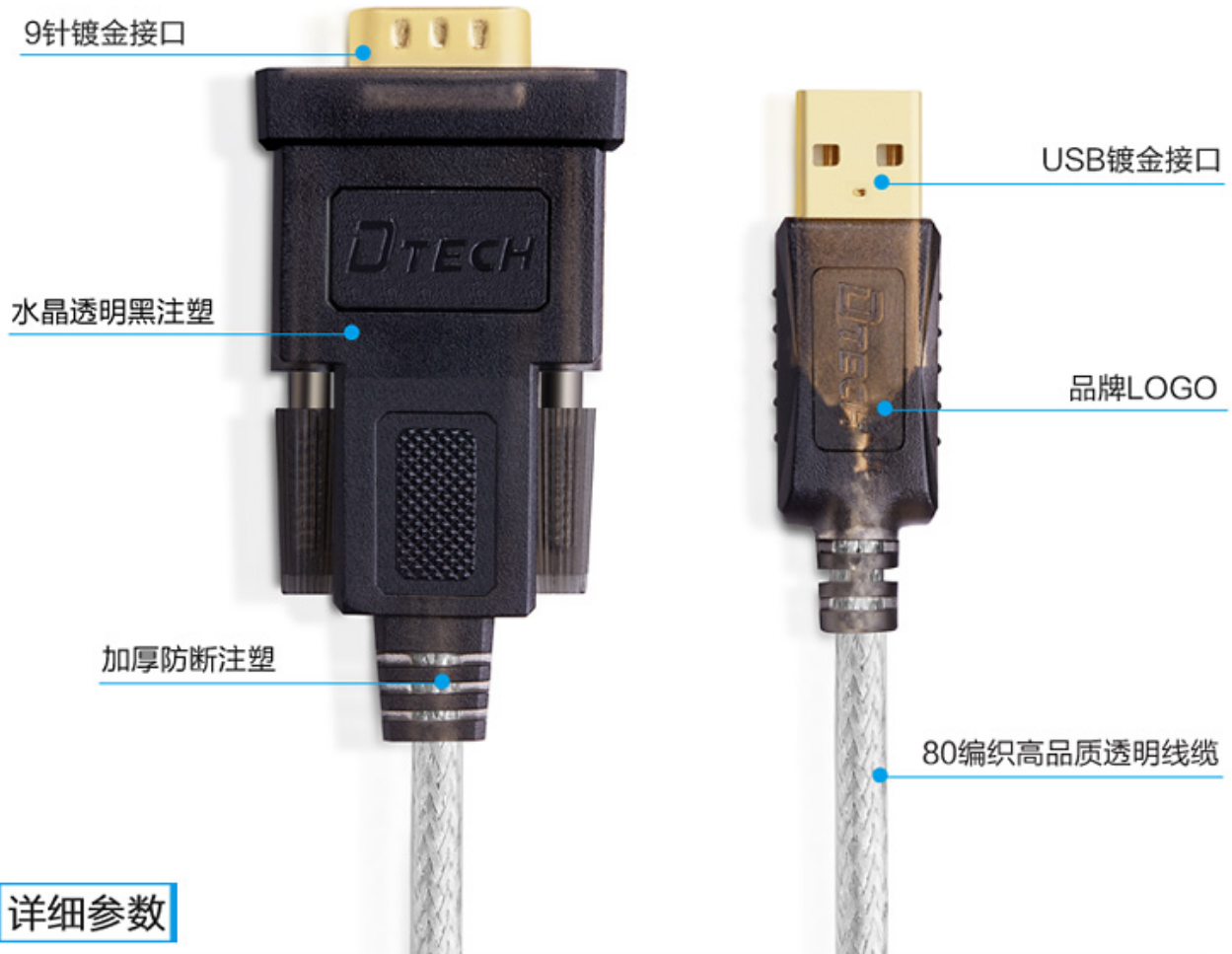

### 详细参数

品牌：DTECH 帝特	插头：镀金插头	电流：200mA
品名：USB2.0串口线	颜色：透明黑	电压：5V
货号：DT-5002A	板材：环氧玻纤双面板	温度：-40℃至85℃
长度：0.5米	线芯：高纯度4N无氧铜	湿度：5%-95%
材质：环保水晶透明黑PVC	芯片：原装台湾芯片PL2303	包装：塑料环保包装