

## 精细有铅焊锡丝

本商品的品名、规格：**HX-T100** ， 直径：**0.3mm**， 重量：**150 克**

### 商品参数

Commodity parameters



\*因电脑显示器有色差及测量方式不同，如存在色差或±5mm误差，请以收到实物为准。

品牌	维修佬	直径	0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5mm 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2mm
产品名称	精细焊锡丝	规格	55G/100G/150G/200G/500G
产品型号	<b>HX-T100</b>	熔点	183°C

本品特点：有铅焊锡丝，铸造性好，润滑、耐腐蚀，熔点低（183度）

# 匠者与匠心精神

維修佬精細焊錫綫

MECHANIC THE FINE SOLDER WIRE HX-100



采用高纯锡矿电解而成

ELECTROLYTIC USE OF HIGH-PURITY TIN ORE

✓焊点光亮 ✓无恶臭味 ✓烟雾小 ✓免清洗

MECHANIC THE FINE SOLDER WIRE HX-100

ELECTROLYTIC USE OF HIGH-PURITY TIN ORE

商品细节

Product details

**多规格** 0.2/0.3/0.4/0.5  
0.6/0.8/1.0/1.2mm 满足您的需求  
是维修工程师**不可或缺**的**辅助品**

CE




## 高纯度锡线

采用高纯度锡锭原材料, 表面光亮、  
导电率、热导率性能优良





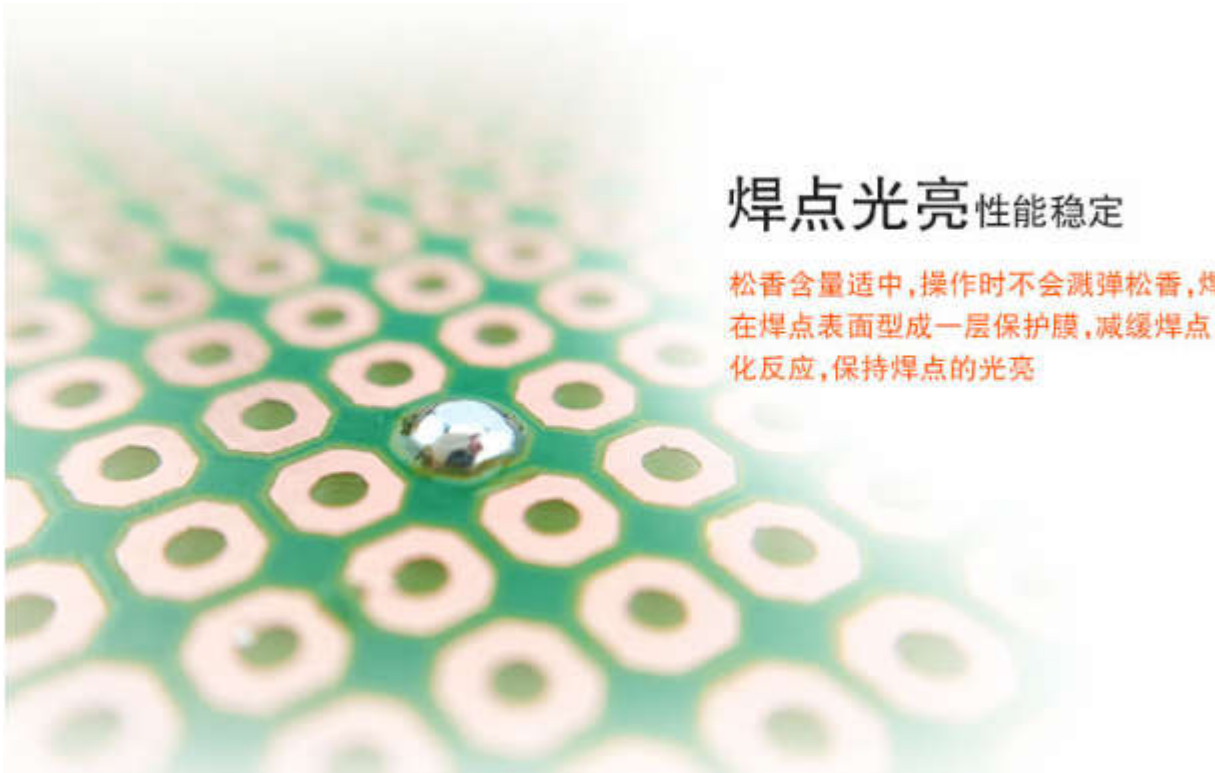

## 焊点光亮性能稳定

松香含量适中,操作时不会溅弹松香,焊后在焊点表面型成一层保护膜,减缓焊点氧化反应,保持焊点的光亮

## 使用安全

环保配方,无异味、烟雾少、无刺激性气味、无毒害身体之气味

