



无铅数显风机型智能热风拆焊台HK-959D


LED精确数显 自动冷风功能 三段温度和风量存储功能

智能无铅数显风机型HK-959D

- 产品性能**
- 1、传感器闭合回路，微电脑过零触发控温，LED显示，功率大，升温迅速，温度精确稳定，不受出风量影响，真正实现无铅拆焊。
 - 2 气流量可调，风量且出风柔和，温度调节方便，可以适应多种用途。
 - 3、手柄装有感应开关，只要手握手柄，系统即可迅速进入工作模式；手柄放归手柄架，系统便会进入待机状态，实时操作方便。
 - 4、系统设有自动冷风功能，可延长发热体寿命及保护热风枪。
 - 5、采用无刷风机，寿命长、噪音小；采用高品质发热体，在相同功率下效率可提高一倍，能有效的延长发热体工作寿命及节约电源。
 - 6、机身小巧，占用工作台面小。

商品参数

Commodity parameters

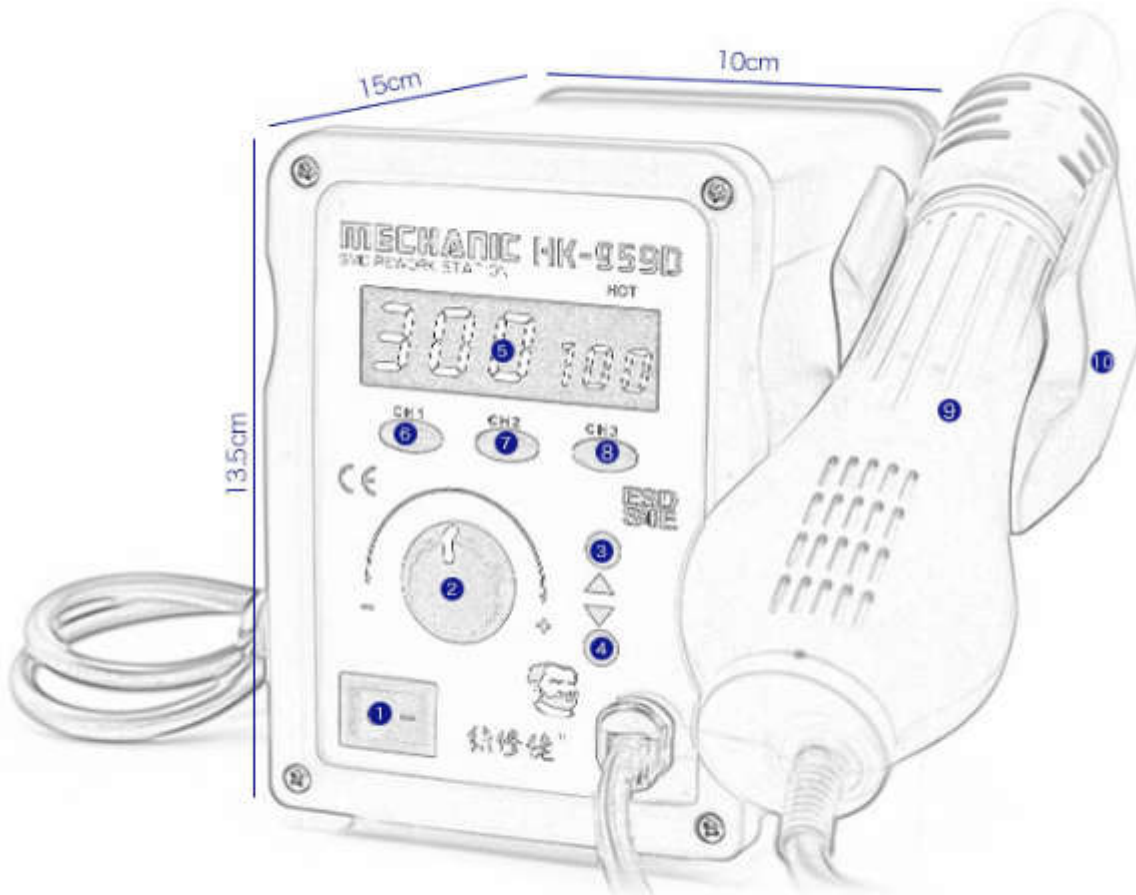

*因电脑显示器有色差及测量方式不同，如存在色差或±5mm误差，请以收到实物为准。

- ① 电源开关 ② 风量调节钮 ③ 温度上升键 ④ 温度下降键 ⑤ LED显示屏
⑥ 温度存储1 ⑦ 温度存储2 ⑧ 温度存储3 ⑨ 风枪手柄 ⑩ 风枪支架

品牌	维修佬	气流类型	无刷风机柔和风
产品名称	无铅数显风机型热风拆焊台	风流量	120升/分钟（最大）
产品型号	HK-959D	温度范围	100°C - 500°C
功率消耗	650W ± 10%	机身重量	1.45kg
电压	220V	机身尺寸	15*10*13.5 cm
噪音	小于45dB	包装尺寸	53.5*34*47.5 cm
包装清单	外包装箱*1 主机*1 风枪手柄*1 风枪支架*1 风嘴5φ 8φ 10φ 使用说明书*1		