

维修佬 直流稳压电源3A/15V

MECHANIC REGULATED DC POWER SUPPLY



HK-1503D是可调直流稳压开关电源，是专门为实验室、学校、生产线及电子维修的使用而设计。

整机功率足，稳定度高，纹波系数小，具有完善的短路保护和过流保护。

测试电压/手机信号检测/USB输出
短路保护/5~15V量程/3A 2A 0.3A




商品参数

Commodity parameters



*因电脑显示器有色差及测量方式不同，如存在色差或±5mm误差，请以收到实物为准。

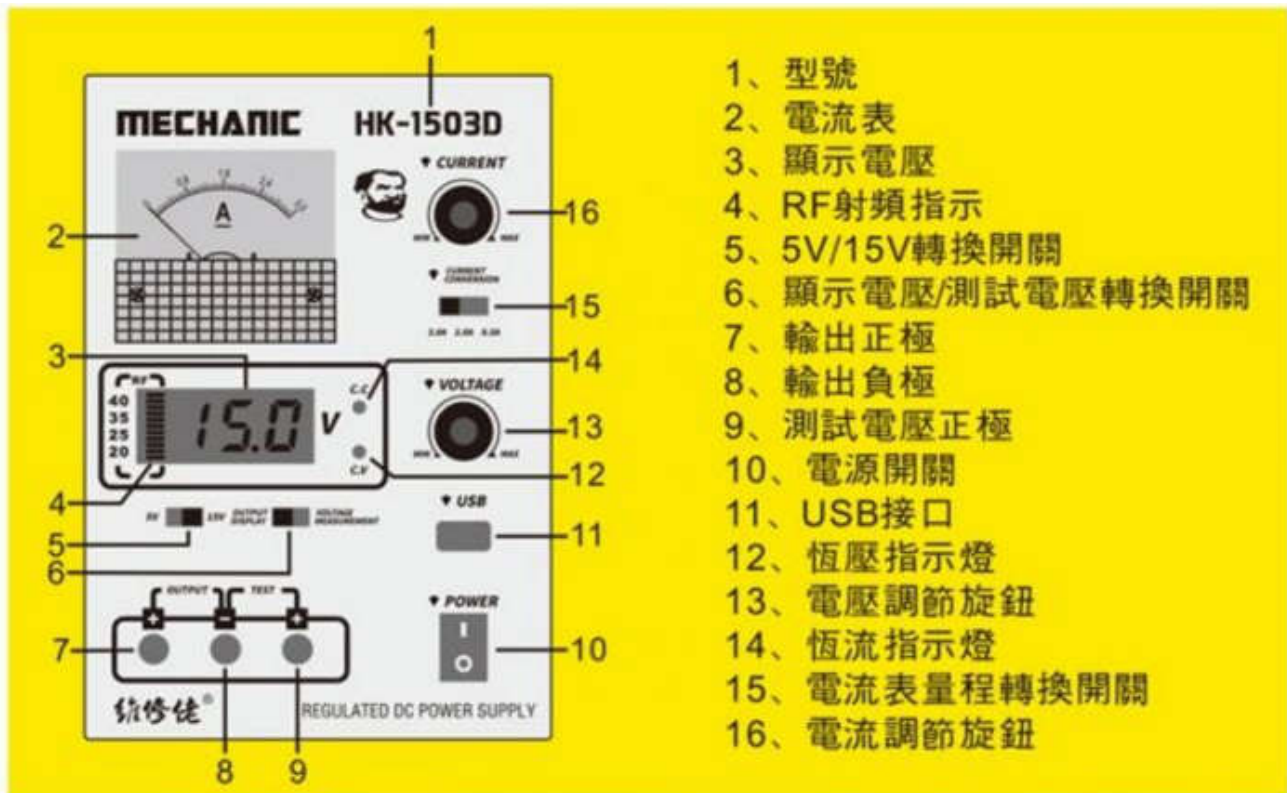

- 1、型號
- 2、電流表
- 3、顯示電壓
- 4、RF射頻指示
- 5、5V/15V轉換開關
- 6、顯示電壓/測試電壓轉換開關
- 7、輸出正極
- 8、輸出負極
- 9、測試電壓正極
- 10、電源開關
- 11、USB接口
- 12、恆壓指示燈
- 13、電壓調節旋鈕
- 14、恆流指示燈
- 15、電流表量程轉換開關
- 16、電流調節旋鈕

品牌	维修佬	温度系数	<300PPM/C
产品名称	直流稳压电源3A/15V	恒流数	0-3A
产品型号	HK-1503D	恒流输出	0-3A连续可调
电源电压	220V	电流稳定度	<0.01%+3mv
输出电压	0-15V连续可调 (精确0.1V)	负载稳定度	<0.01%+3mv
电压稳定度	<0.01%+3mv	产品尺寸	14*15.3*20cm
负载稳定度	<0.01%+3mv	包装尺寸	76*29*46.5cm
包装清单	外包装箱*1 主机*1 电表线*1 使用说明书*1		

精确指针表头

电流表精确到0.1A，电流指针跳动清晰
让维修师对电流的判断精确无误

