

PSCXB-303

智能插线板 3孔+3USB 白色

一个安全的便携式排插

品胜3位插线板



3个国标五孔插座位 | 小巧便携 | 安全实用 | 大孔距

## 产品参数



产品名称： 3位插线板

型 号： PSCXB-02A

线 长： 1.8m

插 孔 数： 3个新国标组合孔

额定功率： 250V/10A

额定功率： 2500W

本体尺寸： 180\*43\*27.5mm

## 这样的排插你敢用吗？

绝缘材料不阻燃

开关帽脱落

固定螺丝不符合国家标准

无儿童安全门

无过载保护



### 用心做一个安全的排插



### 采用防火工程塑料，防止火灾隐患

外壳采用防火V0级的pc材料，750°C阻燃，提高安全性，让你用得更放心。



### 3个国标五孔插座位，小巧便携

简约的长方体设计，仅重295g，迷迷你巧，便于在家里使用，出差旅游也便于携带。



### 内部铜片厚0.5mm，安全性更高

更厚的铜片，更低的温升与发热量，以及更长久的寿命。

铜片厚0.5mm | 更低升温 | 更低发热



### 双动儿童安全保护门，用心保护宝宝安全


两极插孔和三极插孔独立保护，有效防止小孩因好奇将手指或其他物品插入插孔产生危险。



## 过载断电，自动保护


能承载10A大电流，电流超过限值时，自动切断电源，以做到安全耐用。

电流>10A，自动断电保护

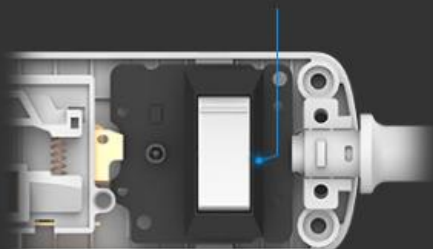

## 磷青铜导体，导电好，寿命更长


采用优质铜材作为内部导电结构材料，导电性能好，弹性佳，咬合力大，多次插拔不变形。

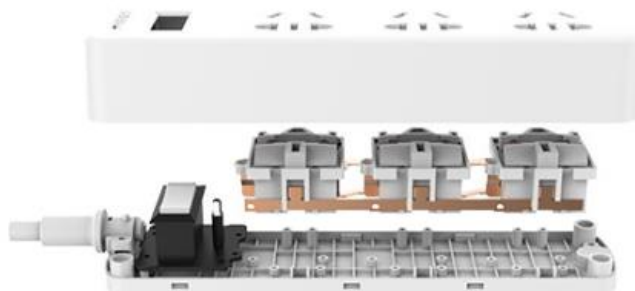

## 41mm大孔距，插头相不影响

再也不用担心因插头大小不一造成有孔无法插的尴尬，电源适配器和大型插头也能同时使用。

大孔距 41mm

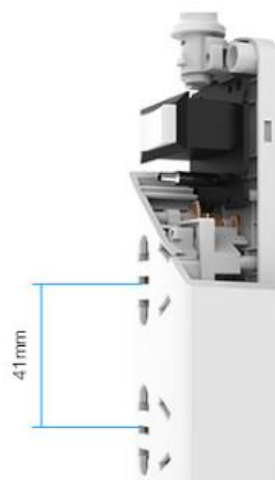

## 一键开关，操作随心所欲

随意控制插板开关，白色开关提示灯的光线柔，不刺眼，宁静微光无一丝打扰。

