




维修佬工业级防静电数显恒温HK- 936D+

- 产品性能**
- 1、采用最新SAMSUNG微电脑处理器PID程控控温技术，植入最高端精密PID程序，机器以每20毫秒为周期的超级速度跟踪检测烙铁实际温度，并进行校正。神奇的温度补偿速度，使其温度更稳定，温度误差更小，能适应各种恶劣环境。
 - 2、烙铁发热芯采用大功率进口发热芯，温度稳定，使用寿命长；防静电设计，防止静电损坏娇嫩的SMD元件。
 - 3、整部焊台采用导电性材料制成，专为防止静电和清洁室内环境而设计（ESD）有此功能。
 - 4、发热芯与烙铁头分体设计，可根据用户不同工作条件，选配各焊咀，节省使用成本，更换方便；
 - 5、.24V低压输出，稳定的接地阻抗，能够保护敏感元件及工作人员的安全；
 - 6、LED数码管显示，旋钮调节输入数据，数字式校温，校正准确，显示直观，操作方便快捷，特备温度锁定装置防止操作人员滥调温度。
 - 7、故障自我检测，发热体损坏LED显示屏显示“-”提示。

商品参数

Commodity parameters

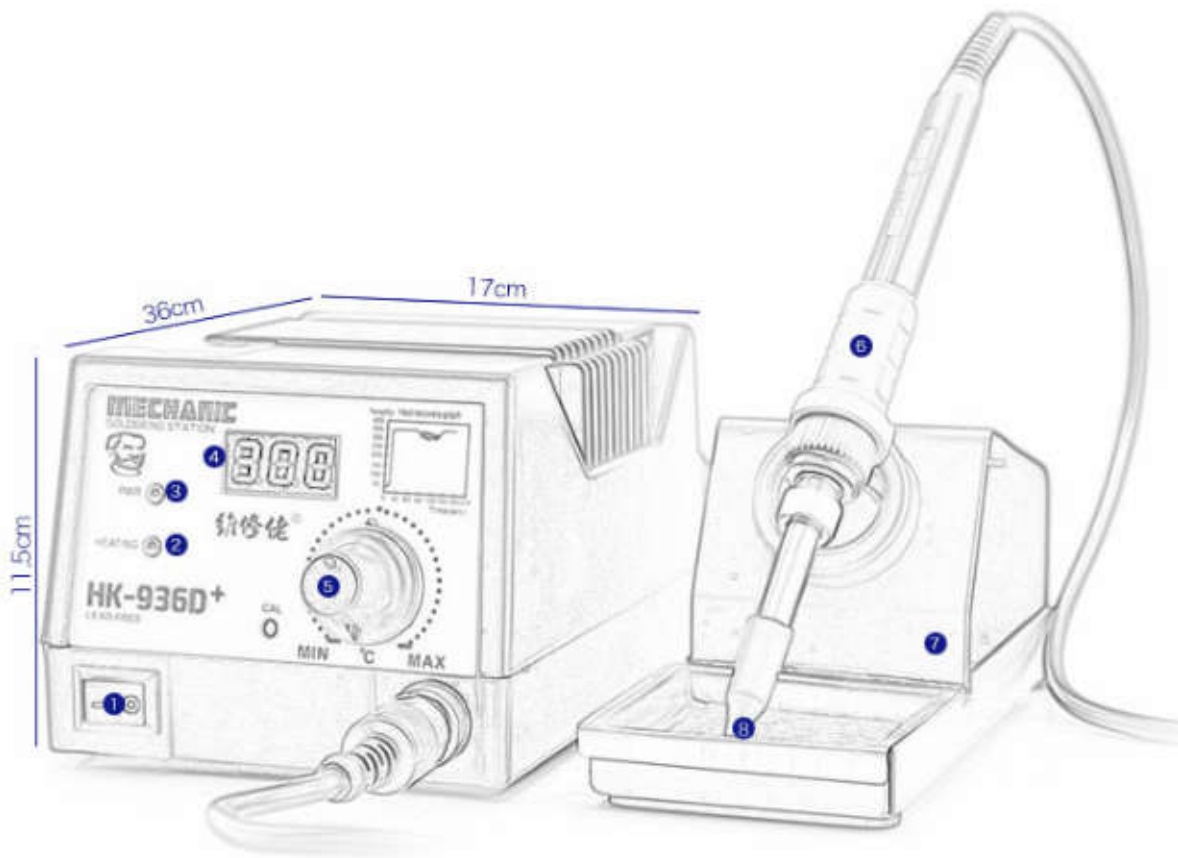

- ① 电源开关 ② 发热指示灯 ③ 电源指示灯 ④ 温度显示屏 ⑤ 温度调节钮 ⑥ 908A烙铁 ⑦ 精制烙铁座 ⑧ 耐高温海绵

品牌	维修佬	温度范围	200°C ~ 480°C
产品名称	防静电恒温电焊台	温度稳定度	±2°C
产品型号	HK-936D+	重量	2.08kg
功率	60W	尺寸	36*17*11.5 cm
输出电压	AC28 V	包装尺寸	54*32.5*47 cm
包装清单	外包装箱*1 电焊台主机*1 908F烙铁*1 烙铁架*1 使用说明书*1		