




适用于导线搭配圆型  
绝缘或非绝缘欧式端  
子压接成方柱型使用

四边型口模设计，  
压接效果好，经久耐用，  
范围JIS 0.20-5.5 MM<sup>2</sup>  
AWG 26-10 DIN 0.25-6.0mm

本体S44C材质制造，耐用


省力棘轮设计  
压接效果好，经久耐用

尼龙手柄，握感舒适

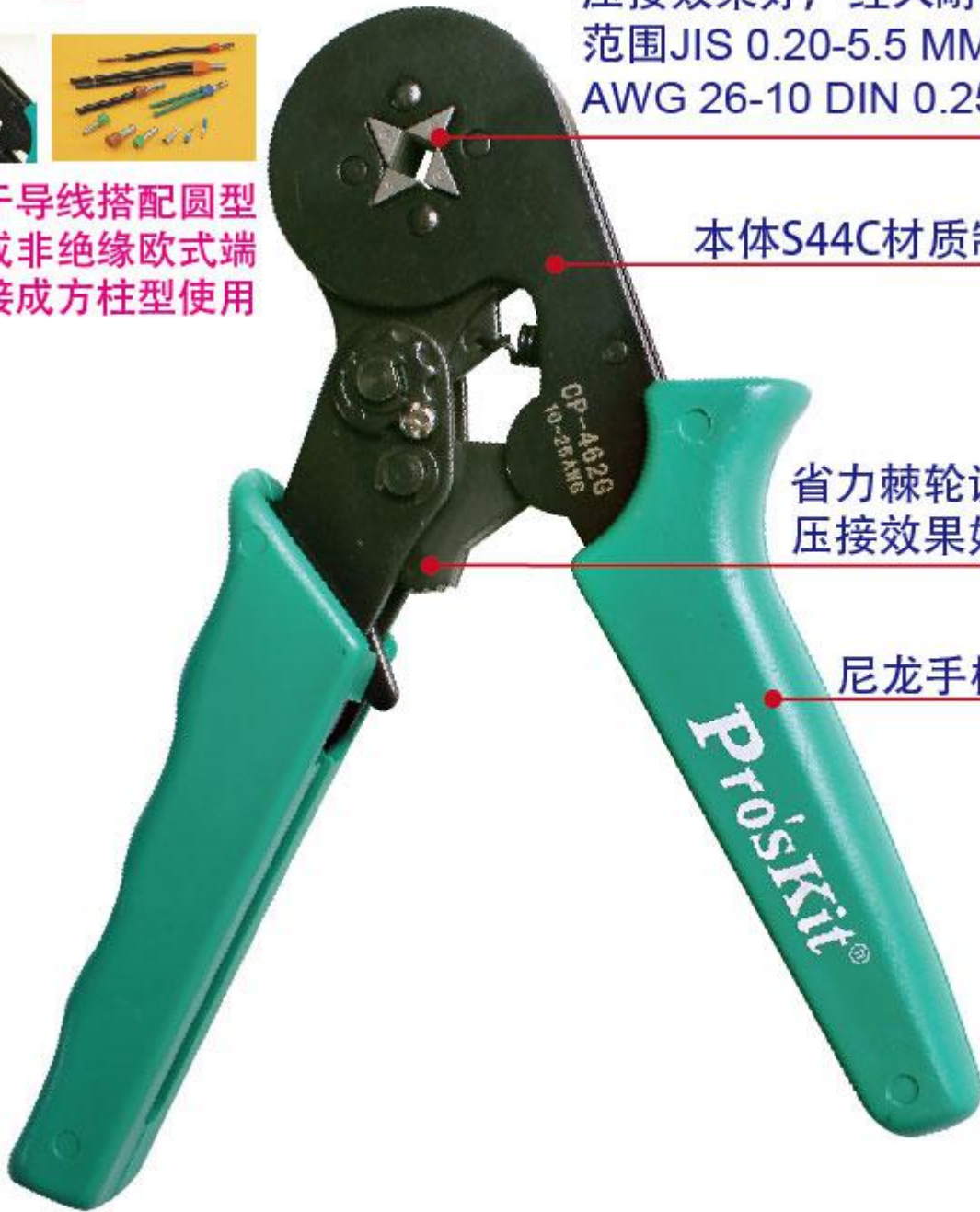



材質	手柄 材質	硬度	操作功能	全長 (mm)	包裝
S44C	尼龙	40°±2°	AWG 26-10 DIN 0.25-6.0mm <sup>2</sup>	175	泡壳 卡片

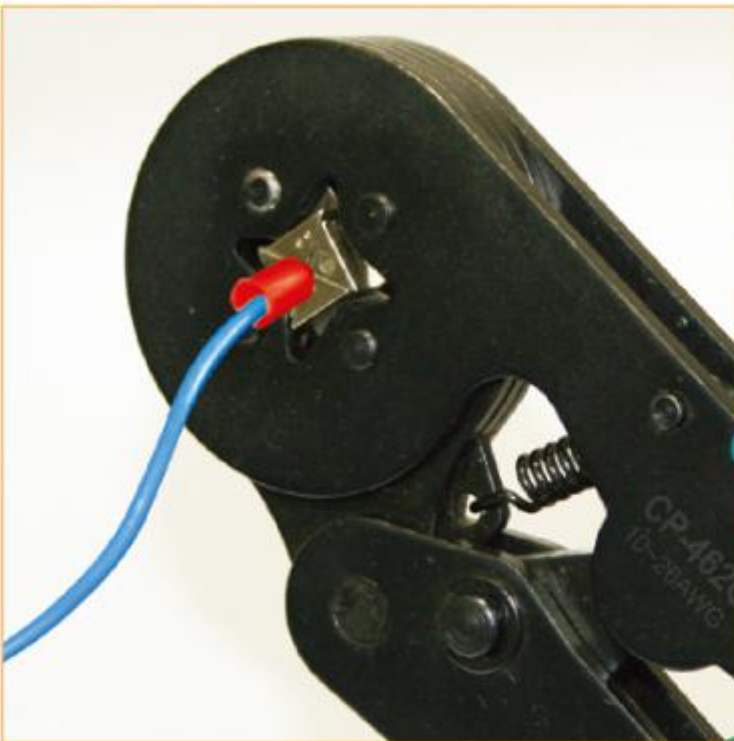

压接成方柱型



圆型绝缘和裸型欧式端子

