

刀片硬度：45° ~55°
剥线范围：0.2~4.0mm²
多芯线、排线、电话线

松紧调节按钮

剥线长度固定调节钮

剪切

材质：塑钢+低碳钢



剥排线




剪切



弹簧



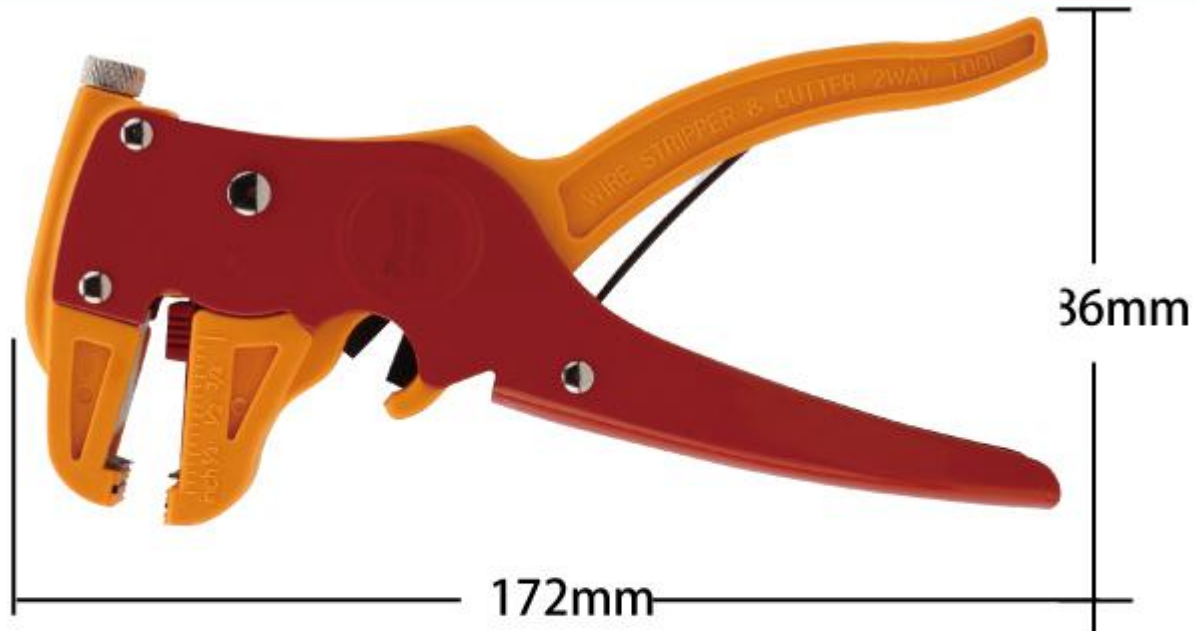

型号	材质		刀片硬度	剥线能力	全长 (mm)	包装 方式
	本体	刀片				
CP-080E	ABS +低碳钢	65Mn	HRC 45°~55°	0.2~4mm ² 多芯线	172	泡壳 卡片



鸭嘴型自动剥线钳

本体采用优质塑钢+低碳钢材质制成, 剥线口具有剥线长度调节自动按钮及数值标示, 方便剥线, 操作简单

剥线范围: 0.2~4mm²多芯线

剪切功能



本品具有剪切功能，方便断线
刀片材质：65Mn
刀片硬度HRC：45°~55°

弹簧设计



弹簧设计，可自动打开钳口，
方便省力





旧款



新款

包装变更，新旧款随机发货~