



内层紫铜基材、表层电镀技术、更耐用、高性价比



内层为紫铜基材，导热性能好，升温速度快
尺寸标准一致

第二层为电镀铁层，抗腐蚀效果
好，烙铁头更耐用，下锡效果好

第三层镀镍层，可防止镀铁
层生锈，方便表层镀铬

后端第四层优质镀铬层
抗氧化不粘锡

马蹄形3C头部，上锡层，光亮无杂质，焊接效果好

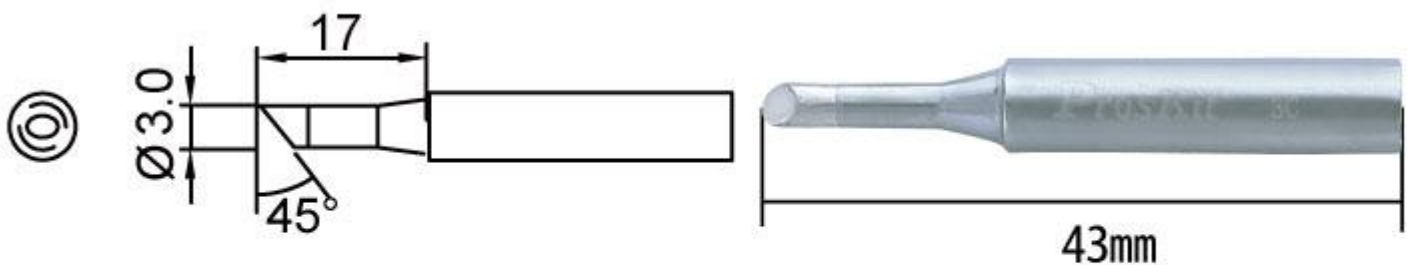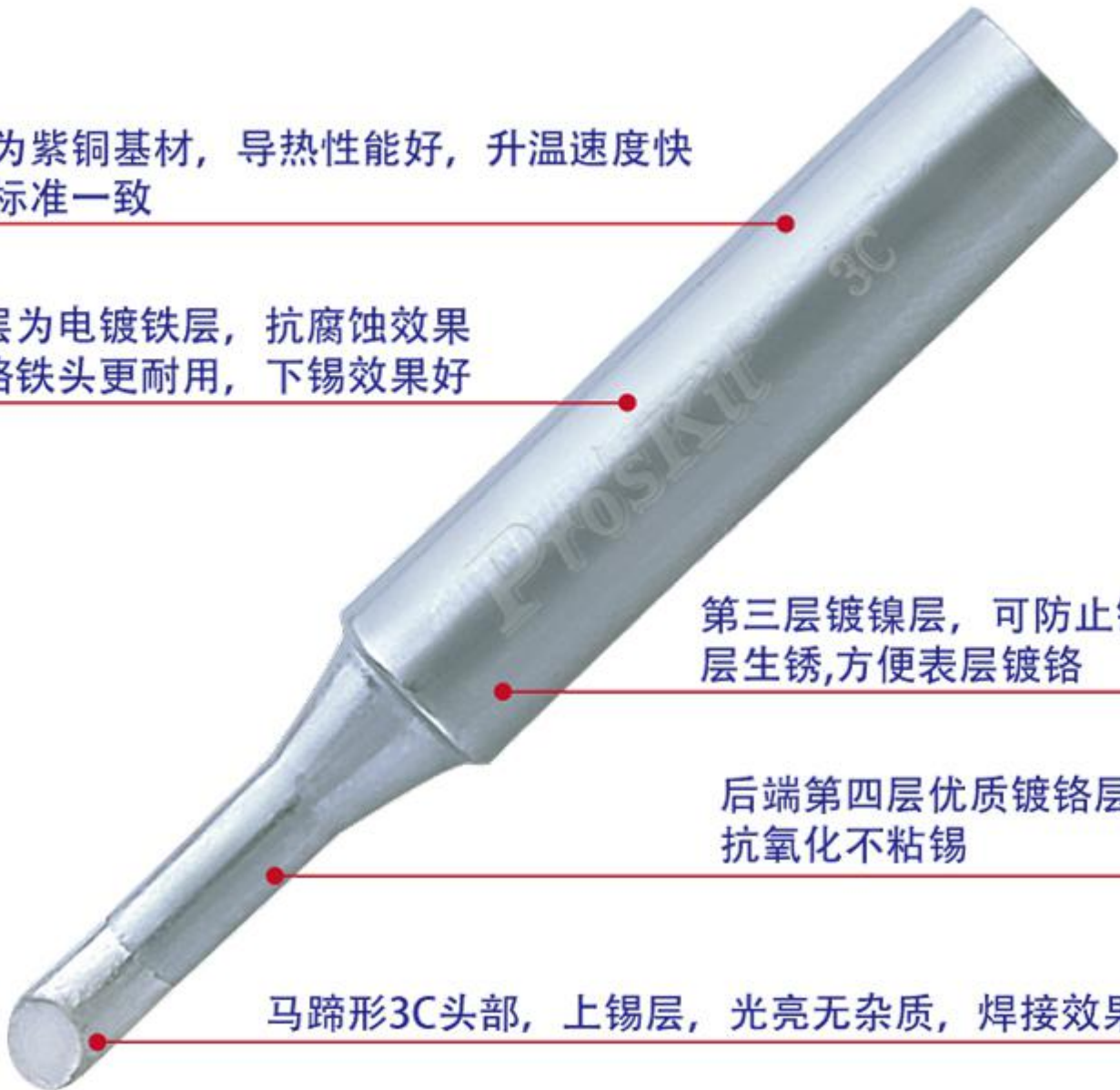

型号	外径	内径	全长
5S1-216N-3C	6.3mm	4.0mm	43mm