

Pro'sKit®

Professional Tool Solutions Since 1991

GK-390H

专业型热熔胶枪

瞬间加温 快速熔胶



六大产品特色



外部细节



内部细节



80W 瞬间加温

150°C(200°C)导热更快更稳定

瞬间出胶、流畅不断胶

防倒流、防烫保护

适用多种环境作业

质量保障安全放心



应用范围广

宝工GK-390H热熔胶枪使用作业范围广泛。手工制作、家具修补、玩具修补、电子零件固定、汽车外壳修补、包装封口、端子绝缘等；
可用于木材、塑胶、金属、纺织品、陶瓷、玻璃等。



木质或皮革家具




玻璃或陶瓷修补



塑料或电器零件



布料与金属玩具

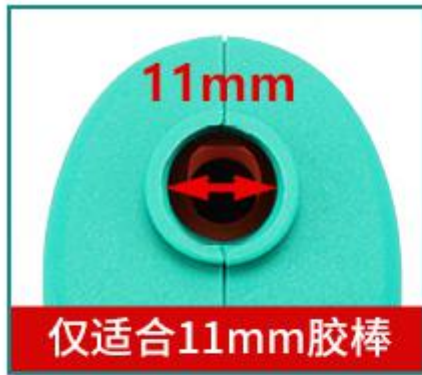

型号	GK-390H 		
输入电压	110-240V	功率	80W
熔胶温度	150°C (200°C)	发热元件	正温度系数热敏电阻
预热时间	3-6 分钟	每分钟熔胶量	15-20克
胶条尺寸	Ø11mm	重量	392g

