



Professional Tool Solutions Since 1991

8PK-906-C 克钢尖嘴钳



高碳钢锻造，钢丝的克星
表面磷酸盐处理，防锈佳
尖端有粗细牙夹持功能



新款式精密手钳，刀口特殊加硬处理，耐磨耐用


- 表面以磷酸盐防锈处理，抗锈能力强
- 手柄具弹簧设计，操作更省力，长时间使用不易疲劳
- PVC手柄，小巧握感舒适，符合人体工学，操作顺畅不滑手



   特尖钳口,前端细粗牙,夹持能力强

材质:SAE6140 刀口硬度: $62^{\circ}\pm 3^{\circ}$
剪切能力强,可剪切钢丝

表面磷酸盐处理 防锈效果佳

 弹簧设计

PVC手柄，小巧握感舒适

细节介绍


钳口

特殊钢材制造
表面磷酸盐染黑防锈处理




密合度高

精湛钳口工艺
钳口密合度高

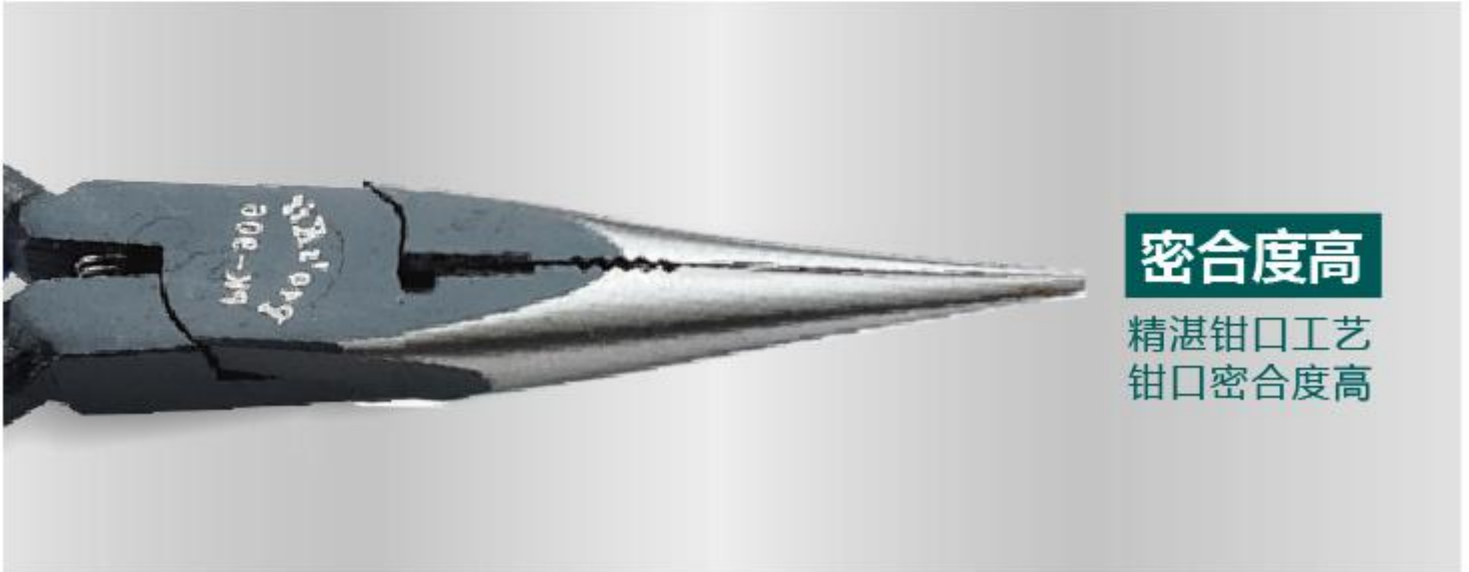

省力装置

弹簧开口功能
方便省力

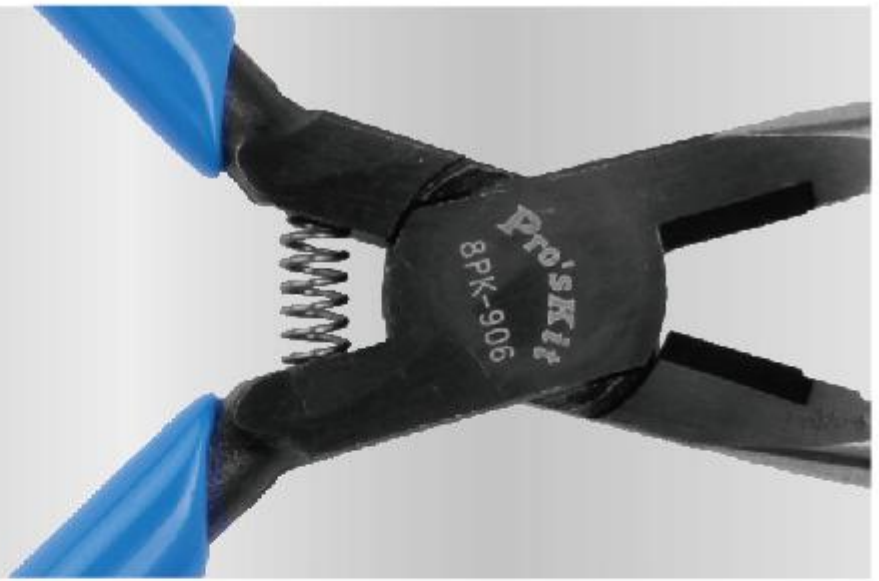

PVC手柄

防滑手柄
绿色环保使用舒适



产品应用


夹持拉线弯线




夹持零件



剪1.2mm钢线
(硬度低于HRC45°)

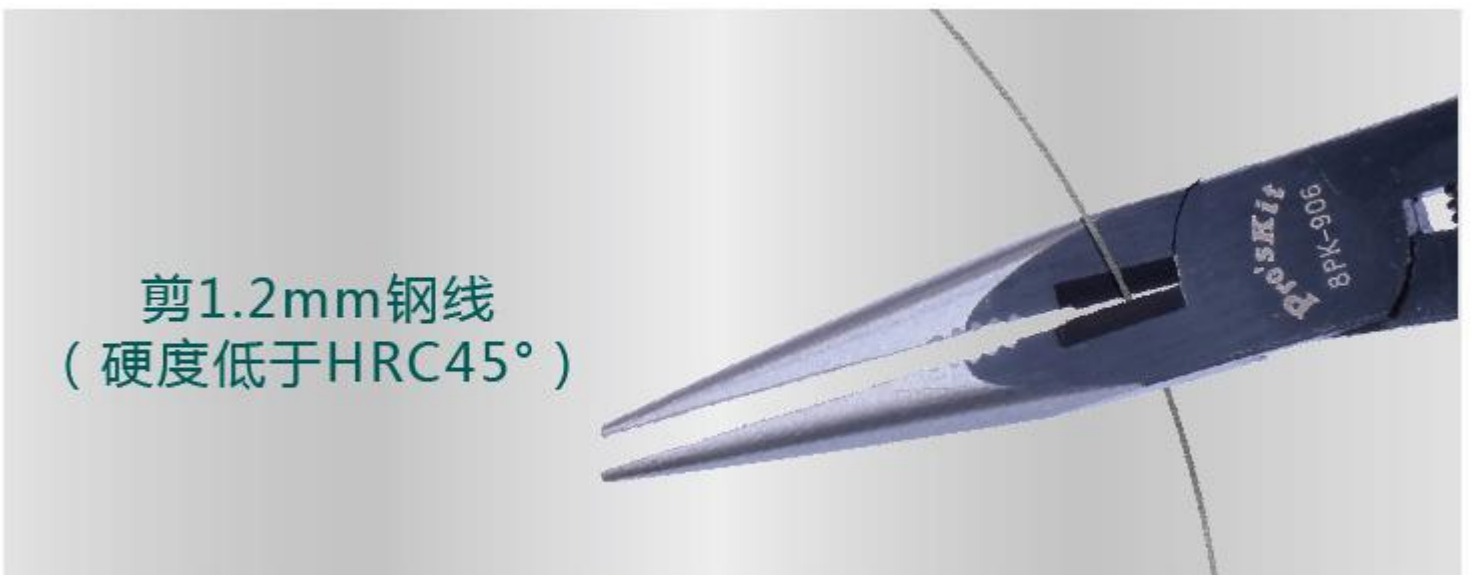

规格尺寸

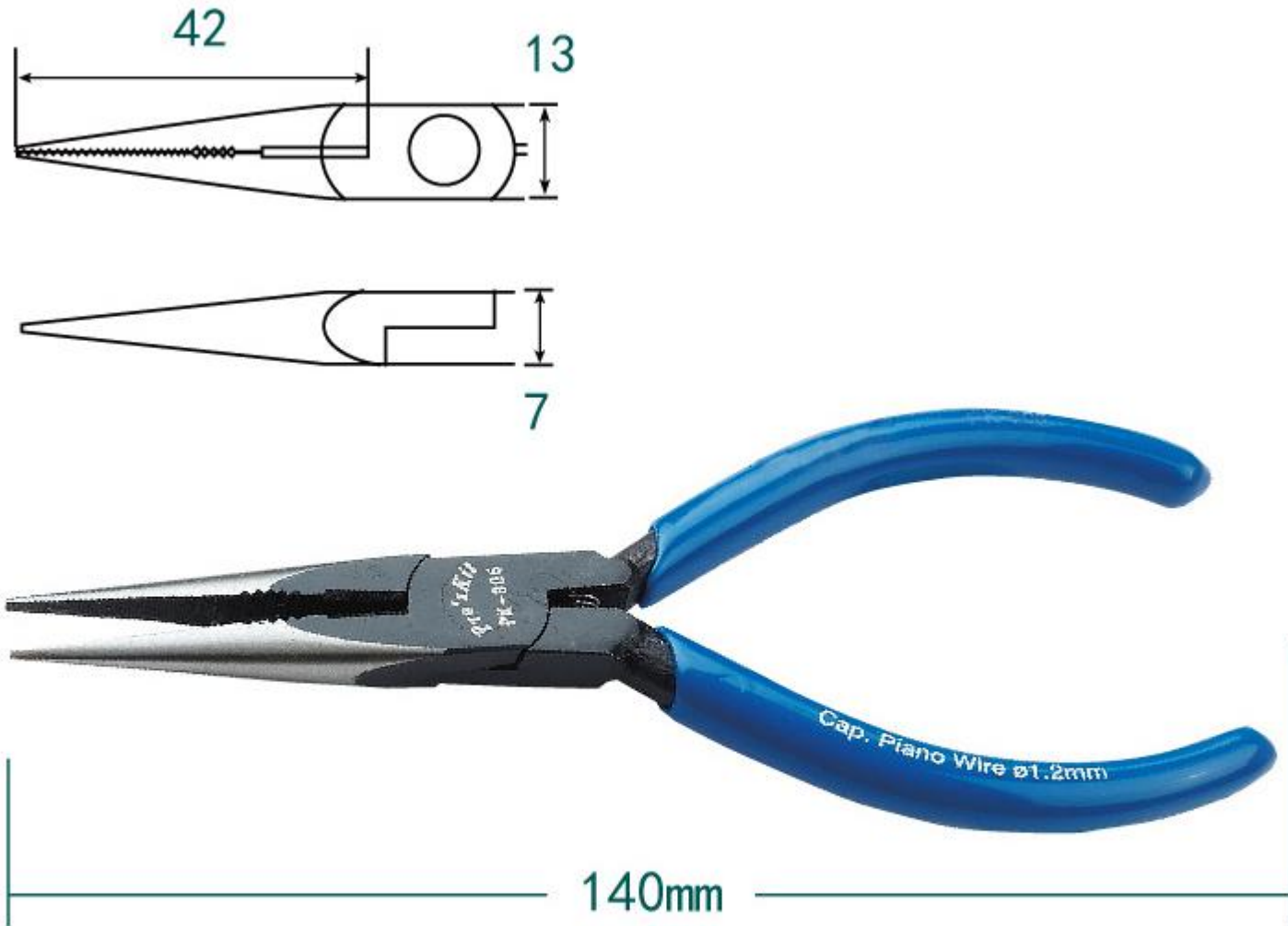

型号	材质	硬度		剪切能力 硬质铁线	全长 (mm)	包装 方式
		本体	刀口			
8PK-906-C	SAE 6140	45°±3°	62°±3°	钢线 Ø 1.2mm (低于HRC 45°)	140	泡壳卡片

产品包装

