




- 首 页
- 公司简介
- 联络方式
- 最新资讯
- 新产品
- 产品介绍
- 搜 寻

0502 KSS 可调式配线固定钮



材质：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

用途：椭圆孔之设计，可调整束线径大小。

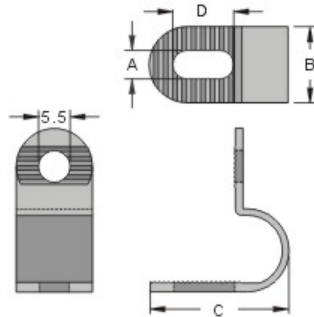

							单位：mm
	型 号 Item No.	螺丝孔 A	B	C	D	束线径	包 装 Packing
<input type="checkbox"/>	PC-0406	5.0	13.0	23.5	10.4	4.8 ~ 6.4	100 pcs / 包
<input type="checkbox"/>	PC-0609	5.0	13.0	30.5	16.1	6.7 ~ 9.5	
<input type="checkbox"/>	PC-0914	5.0	13.0	40.0	20.7	9.5 ~ 14.3	

放入选样单

查看选样单

退回所有选样

- 首 页
- 公司简介
- 联络方式
- 最新资讯
- 新产品
- 产品介绍
- 搜 寻

凯士士企业股份有限公司
-更新日期：2018年2月5日-

