




- 首页
- 公司简介
- 联络方式
- 最新资讯
- 新产品
- 产品介绍
- 搜寻

### 0512 KSS 插鞘式固定座



**材质：**采用UL合格之NYLON 66（本色），防火等级 94V-2。

**特点：**将基板钻孔，再将插鞘式固定座插入固定于基板上，复以扎线带穿入孔中，即可使用。

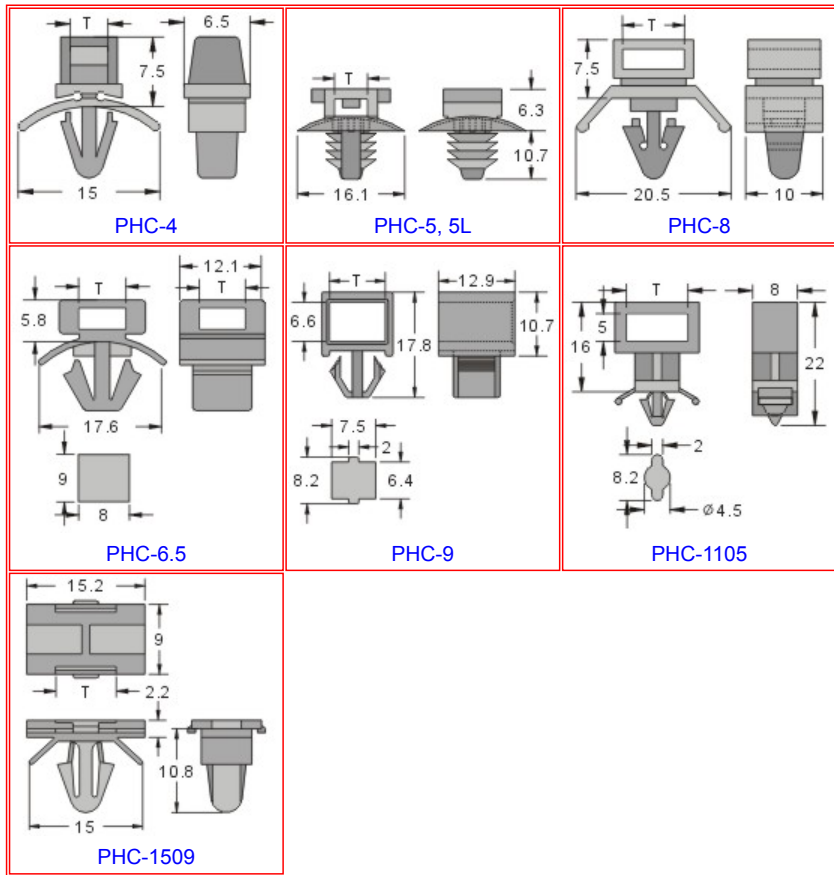

单位：mm			
型号 Item No.	最大扎线带宽度 T	基板孔 Fiting	包装 Packing
<input type="checkbox"/> PHC-4	3.8	4.8	100 pcs / 包
<input type="checkbox"/> PHC-5	5.0	7.0	
<input type="checkbox"/> PHC-5L	5.0	7.0	
<input type="checkbox"/> PHC-6.5	6.5	如图	
<input type="checkbox"/> PHC-8	8.1	6.2	
<input type="checkbox"/> PHC-9	9.4	如图	
<input type="checkbox"/> PHC-1105	11.0	如图	
<input type="checkbox"/> PHC-1509	7.8	6.0	