





- 首 页
- 公司简介
- 联络方式
- 最新资讯
- 新产品
- 产品介绍
- 搜 寻

1202 KSS 马鞍型夹线套

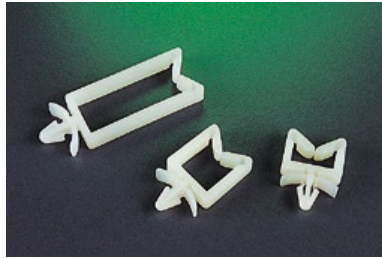

材质： UL合格之 NYLON 66 (本色) ，防火等级 94V-2。

用法： 基板钻孔 4.8mm，先把夹线套固定、再将欲固定之电线放入套中，即可将电线牢牢扣住，可作任何方向与角度的固定电线之用。

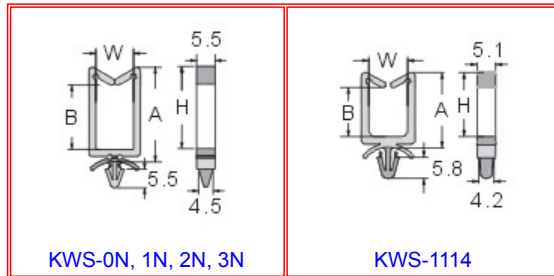

| 单位 : mm | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------|------|------|--------|-----|----------------|
| 型 号 Item No. | 尺 寸 Dimension | | | | 适用PCB板 | | 包 装 Packing |
| | H | A | B | W | 钻孔 | 板厚 | |
| <input type="checkbox"/> KWS-0N | 9.2 | 12.7 | 4.0 | 11.0 | 4.8 | 2.0 | 100 pcs / 包 |
| <input type="checkbox"/> KWS-1N | 14.8 | 17.9 | 9.6 | 11.0 | 4.8 | 2.0 | |
| <input type="checkbox"/> KWS-2N | 23.4 | 26.9 | 18.2 | 11.0 | 4.8 | 2.0 | |
| <input type="checkbox"/> KWS-3N | 31.3 | 34.8 | 26.2 | 11.0 | 4.8 | 2.0 | |
| <input type="checkbox"/> KWS-1114 | 17.8 | 21.2 | 13.7 | 10.7 | 4.8 | 2.4 | |

放入选样单

查看选样单

退回所有选样

- 首 页
- 公司简介
- 联络方式
- 最新资讯
- 新产品
- 产品介绍
- 搜 寻

凯士士企业股份有限公司
-更新日期：2018年2月5日-

