




- 首 页
- 公司简介
- 联络方式
- 最新资讯
- 新产品
- 产品介绍
- 搜 寻

### 1202 KSS 马鞍型夹线套



**材质：** UL合格之 NYLON 66（本色），防火等级 94V-2。

**用法：** 先将基板钻孔，再把夹线套固定、再将欲固定之电线放入套中，即可将电线牢牢扣住，可作任何方向与角度的固定电线之用。

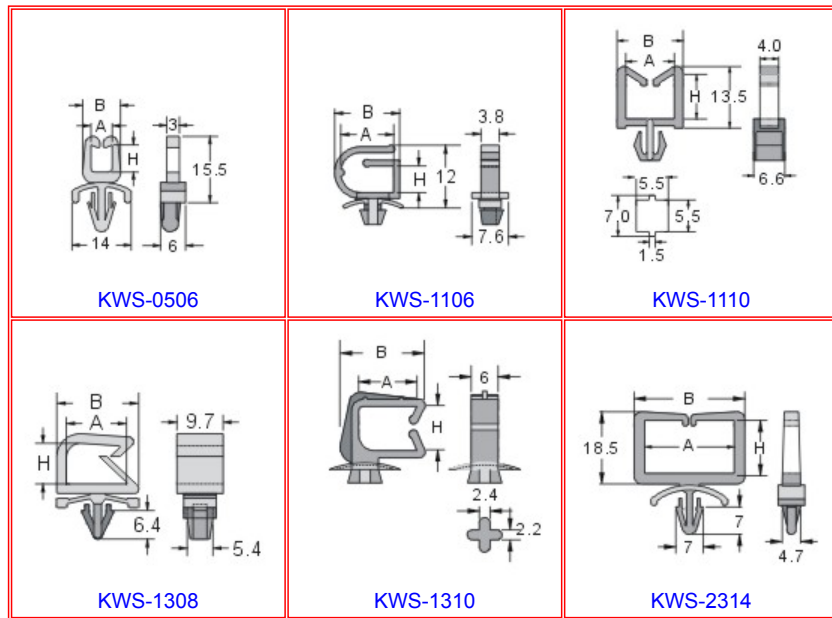

单位：mm							
	型 号 Item No.	尺寸 Dimension			适用PCB板		包 装 Packing
		H	A	B	钻孔	板厚	
<input type="checkbox"/>	KWS-0506	5.4	5.0	9.0	4.8	3.0	100 pcs / 包
<input type="checkbox"/>	KWS-1106	5.4	10.5	13.0	4.8	1.6	
<input type="checkbox"/>	KWS-1110	9.8	10.9	14.4	如图	2.2	
<input type="checkbox"/>	KWS-1308	8.5	12.7	17.2	5.8	1.6	
<input type="checkbox"/>	KWS-1310	9.9	13.0	18.8	如图	如图	
<input type="checkbox"/>	KWS-2314	13.6	22.9	28.3	4.8	3.4	

放入选样单

查看选样单

退回所有选样

- 首 页
- 公司简介
- 联络方式
- 最新资讯
- 新产品
- 产品介绍
- 搜 寻

