



KSS

[首页](#)
[公司简介](#)
[联络方式](#)
[最新资讯](#)
[新产品](#)
[产品介绍](#)
[搜寻](#)

1334 KSS LED座

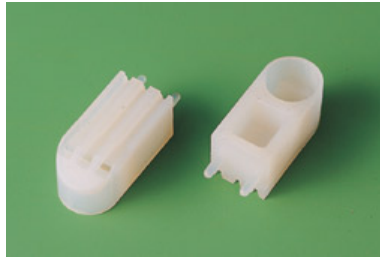

材质：UL合格之 NYLON 66（本色），防火等级 94V-2。

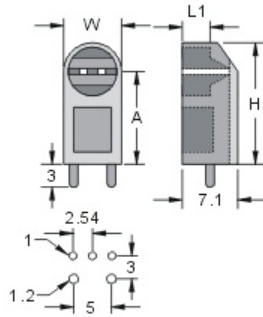

单位：mm							
型号 Item No.	尺寸 Dimension						包装 Packing
	A	L	L1	W	H	LED灯	
<input type="checkbox"/> LG3-12	12.0	7.1	3.6	7.5	15.8	5Φ 3 PIN	100 pcs / 包
<input type="checkbox"/> LG3-18	17.5	7.1	3.7	7.5	21.6	5Φ 3 PIN	

[放入选样单](#)
[查看选样单](#)
[退回所有选样](#)
[首页](#)
[公司简介](#)
[联络方式](#)
[最新资讯](#)
[新产品](#)
[产品介绍](#)
[搜寻](#)

凯士士企业股份有限公司

-更新日期：2018年2月5日-

