





- 首 页
- 公司简介
- 联络方式
- 最新资讯
- 新产品
- 产品介绍
- 搜 寻

1334 KSS LED座

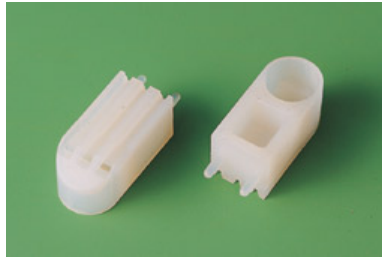

材质：UL合格之 NYLON 66（本色），防火等级 94V-2。

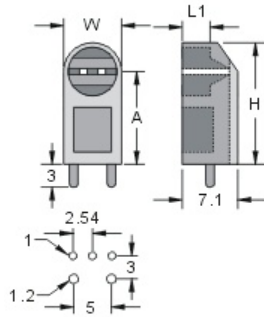

							单位：mm
型 号 Item No.	尺寸 Dimension						包 装 Packing
	A	L	L1	W	H	LED灯	
<input type="checkbox"/> LG3-12	12.0	7.1	3.6	7.5	15.8	5Φ 3 PIN	100 pcs / 包
<input type="checkbox"/> LG3-18	17.5	7.1	3.7	7.5	21.6	5Φ 3 PIN	

放入选样单

查看选样单

退回所有选样

- 首 页
- 公司简介
- 联络方式
- 最新资讯
- 新产品
- 产品介绍
- 搜 寻

凯士士企业股份有限公司
-更新日期：2018年2月5日-

