




- 首页
- 公司简介
- 联络方式
- 最新资讯
- 新产品
- 产品介绍
- 搜寻

1345 KSS LED座



材质：UL合格之 NYLON 66（黑色），防火等级 94V-2。

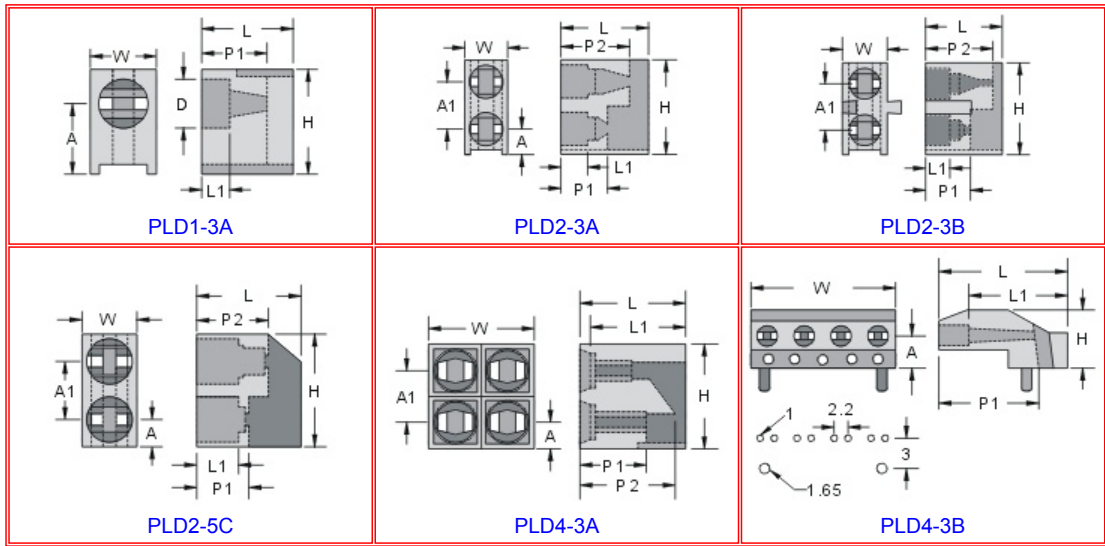

单位：mm										
型号 Item No.	尺寸 Dimension									包装 Packing
	A	A1	L	L1	W	H	P1	P2	LED灯	
<input type="checkbox"/> PLD1-3A	5.05		6.5	2.0	4.7	7.5	4.65			3Φ 2 PIN
<input type="checkbox"/> PLD2-3A	2.80	5.0	9.2	2.8	4.5	10.0	4.90	7.2		3Φ 2 PIN
<input type="checkbox"/> PLD2-3B	2.60	5.0	8.2	2.6	4.8	9.9	4.80	7.2		3Φ 2 PIN
<input type="checkbox"/> PLD2-5C	2.95	6.3	11.2	4.5	5.9	12.2	5.60	7.7		5Φ 2 PIN
<input type="checkbox"/> PLD4-3A	2.60	5.0	10.2	1.0	10.2	10.2	6.40	9.2		3Φ 2 PIN
<input type="checkbox"/> PLD4-3B	5.60		20.4	4.4	22.7	9.0	15.00			3Φ 2 PIN

放入选样单

查看选样单

退回所有选择

- 首页
- 公司简介
- 联络方式
- 最新资讯
- 新产品
- 产品介绍
- 搜寻

凯士士企业股份有限公司
-更新日期：2018年2月5日-

