
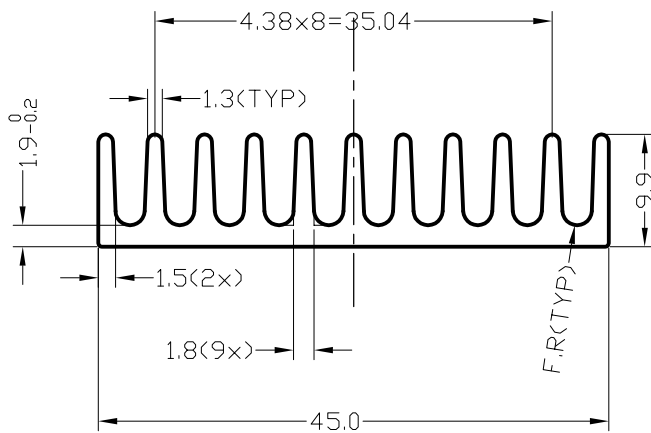
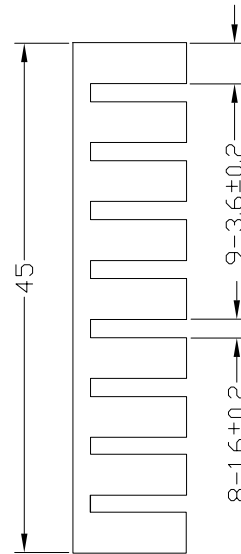


客 户
确 认

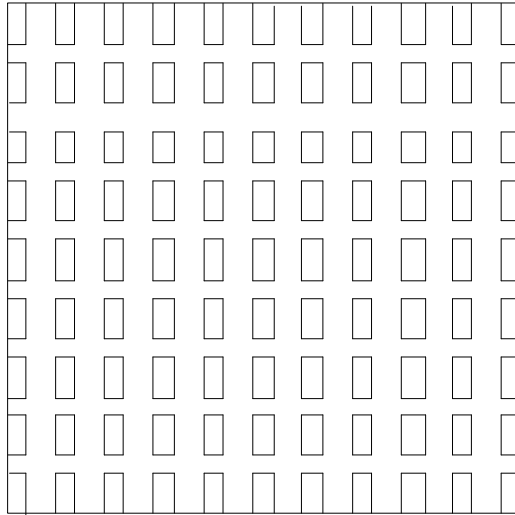

SCALE:1:1

请客户标示产品外观面: -----

未注圆角R0.2

未注尺寸公差依照一般公差	
范 围	公差值
0-6mm	±0.10
≥6-20mm	±0.15
≥20-50mm	±0.20
≥50-100mm	±0.30
≥100-150mm	±0.40
150mm以上	±0.50

深圳市鑫顺达电子科技有限公司

技术参数

表面处理

本色洗白

模具规格	∅ -	材 质	6063-T5	规格尺寸	45*45*10MM开槽		
截 面 积	226.14 mm ²	理论重量	0.7 kg/m	制 图	欧凤梅	日 期	2018-05-31
周 长	247.5 mm	比 例	1.5:1	审 核		日 期	
单 位	mm	版 次	A/0	本厂编号	XSD1705-026		