

 

4.5*4.5 边二脚

H=3.8/5/6/7/8/9



产品规格

瞬时接触
单刀单掷
直立插式

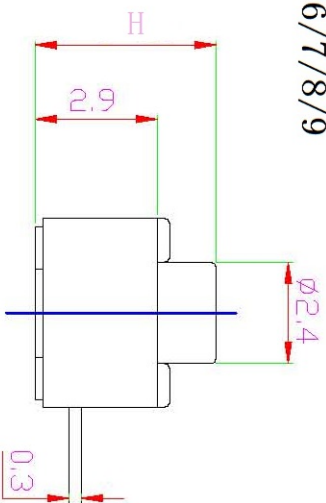

机械性能

动作力:
250 = 50gf
电气寿命:
100,000次

工作环境


环境温度:
-25~+70°C
环境湿度:
(40°C) ≤ 95%

电气性能

额定电负荷:
50mA @ 12V DC
耐压:
250VAC / 1分
接触电阻:
100mΩ Max.
绝缘电阻:
100MΩ Min.
行程:
0.25 ± 0.1mm

物料

5. 手柄: GP, PA66 黑色
4. 盖板: 铁镀锌
3. 簧片: 不锈钢覆银
2. 底座: GP, PA66 黑色
1. 接线片: H62Y t=0.3 镀银

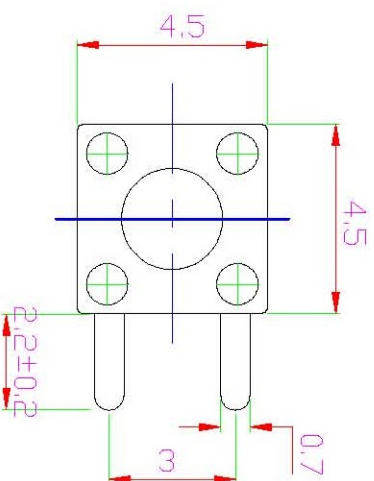

CIRCUIT DIAGRAM

包装

散装
内包装:
外包装:
塑料袋
纸箱

深圳市博瑞泰电子有限公司

版本		视图		设计	
KH14FE22E				敖余达	
比例		大小		绘制	
1:1		A4		敖余达	
Dimensions are shown in mm (inches)				审核	
2018.09.30				徐君辉	